

- ガラスやプラスチック、その他材質のパネルを固定するクランプ。
- 内部のゴムインサートがパネルを挟むことでクランプします。
- パネルのコーナーをクランプする **FPSC-E** と全面をクランプする **FPSC-F** の2種類の形状があります。
- **FPSC-FA** には止め板が、**FPSC-EB** **FPSC-FB** には固定ピン*1が付属します。それらを使用することでより確実なクランプが可能です。

*1: 固定ピンを使う際はパネルに穴をあける必要があります。

● 専用Tナット **FPSC-N** (別売) と併用することでアルミフレームへ取りつける際の位置決めが可能です。

● 品番の末尾記号により本体の色が選択できます。

末尾記号	本体の色
SG	シルバー
BK	黒

● 材質・仕上げ RoHS

	FPSC
本体	亜鉛ダイカスト 粉体塗装(各色)
固定用ボルト	SUS304相当
ゴムインサート	NBR
止め板	SUS316L相当
固定ピン	SUS304相当
固定ピンカバー	ポリアミド

⚠ 使用上の注意
 本体に付属する固定用ボルトは、T30のヘキサロビュラねじです。
 ヘキサロビュラレンチ **SKX-30** を使用することで締めつけが可能です。

● **関連商品**
 専用のTナット **FPSC-N** があります。



単位: mm

品番	t	質量(g)
FPSC-60-5-E	5	255
FPSC-60-5-EB	5	260
FPSC-60-5-F	5	244
FPSC-60-5-FA	5	252
FPSC-60-5-FB	5	248
FPSC-60-6-E	6	261
FPSC-60-6-EB	6	266
FPSC-60-6-F	6	248
FPSC-60-6-FA	6	256
FPSC-60-6-FB	6	252
FPSC-60-8-E	8	273
FPSC-60-8-EB	8	278
FPSC-60-8-F	8	256
FPSC-60-8-FA	8	265
FPSC-60-8-FB	8	261
FPSC-60-10-E	10	285
FPSC-60-10-EB	10	291
FPSC-60-10-F	10	265
FPSC-60-10-FA	10	275
FPSC-60-10-FB	10	270
FPSC-60-12-E	12	297
FPSC-60-12-EB	12	303
FPSC-60-12-F	12	273
FPSC-60-12-FA	12	285
FPSC-60-12-FB	12	279


● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FPSC-60-5-E-SG

1 2

クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め お問い合わせください	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------	---------------	---------------------	------------------

● 取り付け

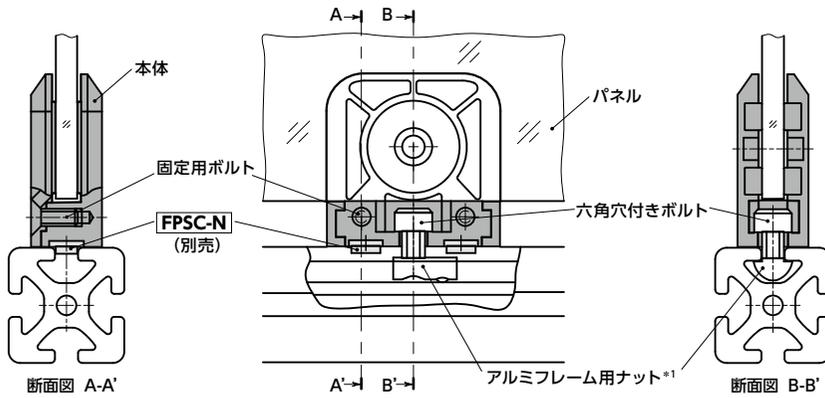

*1: ナットは付属しておりません。別途ご用意ください。

● 使用例

