


STRS

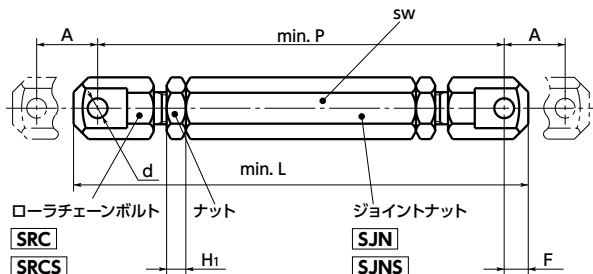

- チェーンの張り調整などの用途に。
- 両側のローラチェーンボルト **[SRC]** **[SRCs]** のねじ嵌合長さを同一にして使用してください。
- ローラチェーンとの連結にはローラチェーン用継手リンクまたはオフセットリンクが必要です。

## ● 材質・仕上げ

RoHS


	STR スチール製 適用ローラチェーン呼び番号: 11	STR スチール製 適用ローラチェーン呼び番号: 15-25	STR スチール製 適用ローラチェーン呼び番号: 35-100	STRS ステンレス製
ジョイントナット <b>[SJN]</b> <b>[SJNS]</b>	S45C 四三酸化鉄皮膜 (黒)	SUM24L 四三酸化鉄皮膜 (黒)	SUM22 四三酸化鉄皮膜 (黒)	SUS303
ローラチェーンボルト <b>[SRC]</b> <b>[SRCs]</b>	S45C (硬度 35 - 45HRC) 四三酸化鉄皮膜 (黒)	S45C (硬度 35 - 45HRC) 四三酸化鉄皮膜 (黒)	S45C (硬度 35 - 45HRC) 四三酸化鉄皮膜 (黒)	SUS303
ナット	SS400 四三酸化鉄皮膜 (黒)	SS400 四三酸化鉄皮膜 (黒)	SS400 四三酸化鉄皮膜 (黒)	SUS303

単位: mm

品番 <b>1</b> スチール製	品番 <b>1</b> ステンレス製	適用ローラチェーン 呼び番号	min.L	min.P	A	sw	d	H <sub>1</sub>	F	質量 (g)
STR-11	STRS-11	11	40	36.4	4	5	1.4	2.4	1.8	6.6
STR-15		15	46	41.6	5	6	1.6	2.4	2.2	9.6
STR-25	STRS-25	25	62	56	7.5	7	2.4	2.4	3	18
STR-35	STRS-35	35	85	76	10	10	3.7	3.6	4.5	44
STR-40	STRS-40	40	110	98	13	13	4.1	5	6	105
STR-50	STRS-50	50	135	120	16	17	5.2	6	7.5	215
STR-60	STRS-60	60	161	143	20	19	6.1	7	9	330
STR-80	STRS-80	80	201	177	21	24	8.1	10	12	680
STR-100	STRS-100	100	239	209	20	30	9.7	12	15	1270

● 各部詳細寸法はローラチェーンボルト **[SRC]** (⇒ P.1292) **[SRCs]** (⇒ P.1294) およびジョイントナット **[SJN]** **[SJNS]** (⇒ P.1297) をご参照ください。

## ● 使用例

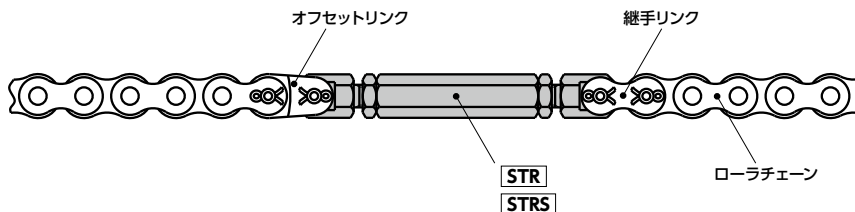

## ⚠ 使用上の注意

- ターンバックルを吊り下げ装置に使用される場合は、装置の下に人が入らないように安全対策を講じてください。
- ターンバックルは消耗品です。定期的な点検・交換が必要になります。
- 最大荷重は **[SRC]** **[SRCs]** (⇒ P.xxxx) をご参照ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## STR-25

**1**

クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.1640

ねじカット ⇒ P.1644

ゆるみ止め ⇒ P.1645

レーザ刻印 ⇒ P.1656

お問い合わせください

対応不可

対応不可

ステンレス製のみ対応可・別料金