

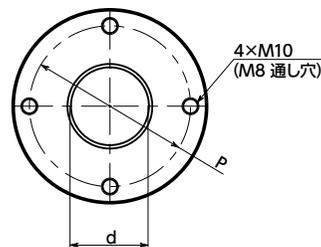
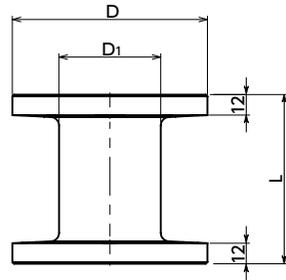
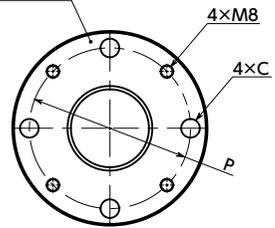
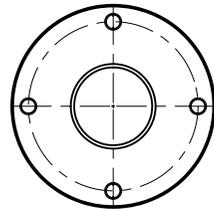


DKSP スイベルユニット用スタンドパイプ

DKSP-115
DKSP-130
スイベルユニット **DKSF** 対応
スイベルユニット
取り付け面

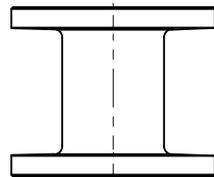

DKSP-120
スイベルユニット **DKSW** 対応

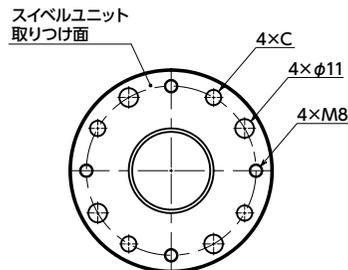

● 材質・仕上げ




	DKSP-115 / DKSP-130	DKSP-120
本体	FC200以上 カチオン電着塗装(黒)	FC200以上 静电塗装(つや消し黒)

- スイベルユニット **DKSF** **DKSW** と組み合わせて使用する高さ調整用のスタンドパイプ。
- スイベルユニットのすべての取り付けパターンに対応し、設置高さの調整が容易に行えます。

単位: mm

品番	D	L	D1	d	P	C	適用スイベルユニット	質量 (kg)
DKSP-115-100	115	100	60	46	95	11	DKSF-115-45	2.2
DKSP-115-200	115	200	60	46	95	11	DKSF-115-45	3
DKSP-115-300	115	300	60	46	95	11	DKSF-115-45	3.8
DKSP-130-100	130	100	75	61	110	11	DKSF-130-60	2.6
DKSP-130-200	130	200	75	61	110	11	DKSF-130-60	3.7
DKSP-130-300	130	300	75	61	110	11	DKSF-130-60	4.8
DKSP-120-100	120	100	60	46	100	9	DKSW-120-45-LD	2.3
DKSP-120-200	120	200	60	46	100	9	DKSW-120-45-LD	3.1
DKSP-120-300	120	300	60	46	100	9	DKSW-120-45-LD	4

● 使用例

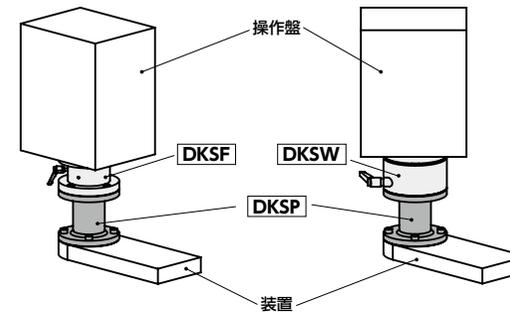

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

DKSP-115-100

