


SHNRS 盗難防止ナット 特許取得済

SUS ステンレス いたづら防止

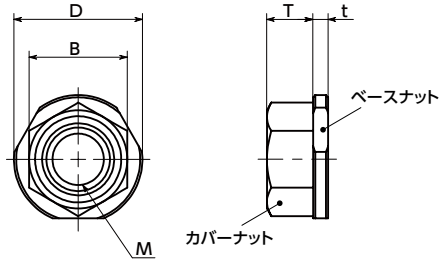


● 材質・仕上げ

SHNRS	RoHS
本体	SUS304


⚠ 使用上の注意

- 盗難防止性が著しく損なわれる可能性がありますので、以下の点に注意してご使用ください。
- 平座金やばね座金と併用しないでください。
- ボルトやナットにグリスや油等の潤滑剤を塗らないでください。
- 座面が相手部材に十分接する箇所にご使用ください。また、取りはずしの際は、取りはずし専用工具 **SKW** がベースナットに完全にはまったことをご確認ください。

- 市販の工具で取り付け可能な盗難防止ナット。工具の持ちえが不要なため、取り付け作業工数を削減できます。

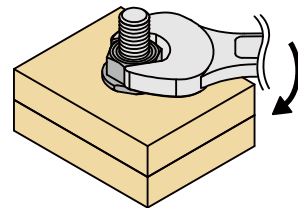

- 取りはずしには専用工具 **SKW** が必要です。市販の工具では、カバーナットしかはずせません。ベースナットはスパナ、プライヤなどで取りはずすことが困難な形状です。

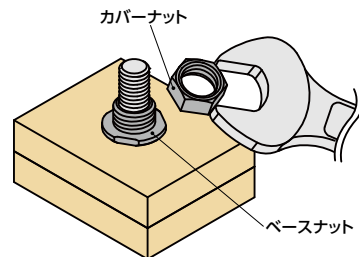

- ベースナットの形状を変えた、お客さまオリジナルの盗難防止ナットも製作可能です。

● 用途

屋外設備の盗難防止/機器・装置の分解・いたづら防止/セキュリティー対策/安全対策

単位：mm

品番	M		B	D	T	t	取りはずし専用工具	質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ						
SHNRS-M6	M6	1 並目	10	13.5	5	1.8	SKW-6	3.8
SHNRS-M8	M8	1.25 並目	13	17	6.1	2	SKW-8	7
SHNRS-M10	M10	1.5 並目	17	21.6	8.4	2.2	SKW-10	15.3
SHNRS-M10-P1.25	M10	1.25 細目	17	21.6	8.4	2.2	SKW-10	15.3
SHNRS-M12	M12	1.75 並目	19	24	9	2.5	SKW-12	20
SHNRS-M16	M16	2 並目	24	30	13	3.3	SKW-16	43

⚠ 免責事項

本商品は通常の六角ナットと比較して盗難防止性を向上させる商品であり、盗難を完全に防止することを確約するものではありません。
したがって、本商品によって生じる損害、費用についてはいかなる責任も負うことはできませんので予めご了承ください。


● 使用例

SUS304製で錆びにくく、トラックのバッテリーやエアコンの室外機など屋外の構造物の盗難防止に適しています。



トラックのバッテリーの盗難防止

*一部トラックのバッテリー締結用ねじのねじピッチは細目です。ねじピッチの詳細は寸法表にてご確認ください。

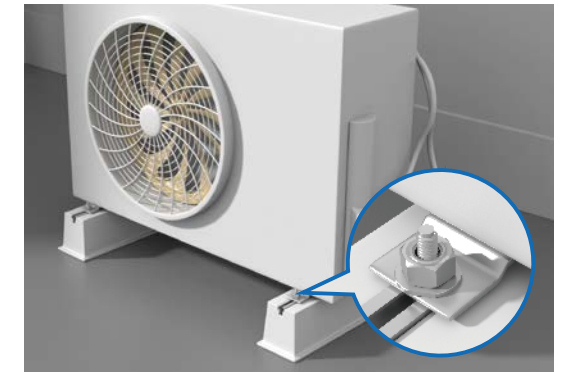


エアコンの室外機の盗難防止

● **SKW** 取りはずし専用工具

単位：mm

品番	D	L	B 二面幅の呼び	Lb 差込角	質量 (g)
SKW-6	19	32	17	9.5	42
SKW-8	22	32	19	9.5	53
SKW-10	27	39	24	12.7	93
SKW-12	29.5	41	24	12.7	106
SKW-16	37	52	32	19	215

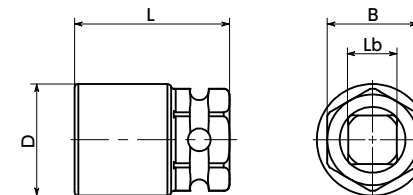

- 市販のインパクトレンチやスパナ、ソケットレンチやラチェットハンドルなどと組み合わせてご使用ください。
- インパクトレンチ用のOリング、ピンを付属しています。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SHNRS-M8

1 バラ売り → P.0000	1 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000	1 ねじカット → P.0000	1 ゆるみ止め → P.0000	1 脱落防止加工 → P.0000
1個から注文できるため対象外	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可