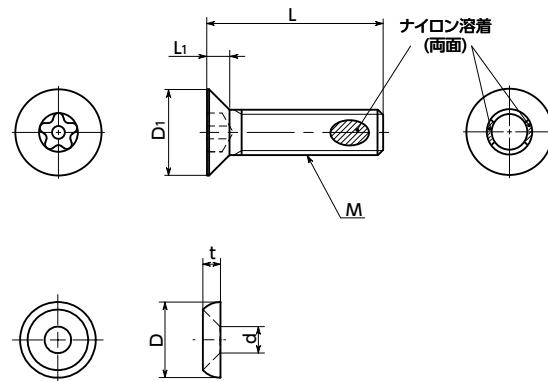


**SRGFS-ALK-SET**

ファイブロープ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット

SUS ステンレス  ゆるみ止め 

- ナイロン溶着つきのファイブロープ穴付き皿ボルト **SRGFS-ALK** とロゼットワッシャ **SWAS-RW** のセット。
- 皿モミ加工なしで **SRGFS-ALK** を使用できます。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120°Cです。
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用ビット **SRGB** と専用マグネットドライバ **SRD** を組み合わせてご使用ください。

## ● 用途

機器・装置の分解・いたずら防止

屋外設備の盗難防止

セキュリティー対策

安全対策

ねじの戻り止め・脱落防止

		SRGFS-ALK-SET										RoHS	
本体		SUSXM7											
ナイロン溶着		ナイロン11											
ロゼットワッシャ		SUS303											
強度区分		A2-50相当											



## ● 材質・仕上げ

品番	M(並目) ねじの呼び ピッチ	L ②	単位:mm													
			D1	L1	D	d	t	適用ビット	適用マグネットドライバ	質量(g)	1袋 入り数					
<b>SRGFS-M4-ALK-SET</b>	M4	0.7	10	16	20	8	2.3	12	4.5	2.5	SRGB-M4	SRD-6.35	1.03 - 1.78 10			
<b>SRGFS-M5-ALK-SET</b>	M5	0.8	10	16	25	10	2.8	14	5.5	3	SRGB-M56	SRD-6.35	1.73 - 5.27 10			
<b>SRGFS-M6-ALK-SET</b>	M6	1	12	16	20	30	40	50	12	3.4	16	6.5	3.5	SRGB-M56	SRD-6.35	3.04 - 9.63 10

● 1袋入り数未満でのご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

## ● 関連商品

適用ビット **SRGB** があります。専用マグネットドライバ **SRD** があります。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**SRGFS-M5-16-ALK-SET**

① ② ③

1 バラ売り  
対応可・別料金クリーン洗浄・クリーン梱包  
対応可・別料金ねじカット  
対応不可ゆるみ止め  
対応不可脱落防止加工  
対応不可