



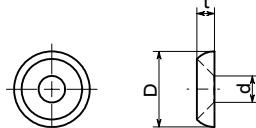

# SRGFS-SET

ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット

いたずら防止 SUS ステンレス

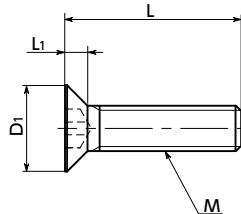

## ● 材質・仕上げ



## SRGFS-SET

本体	SUSXM7
ロゼットワッシャ	SUS303
強度区分	A2-50相当



## ● ファイブロブ穴付き皿ボルト [SRGFS] とロゼットワッシャ [SWAS-RW] のセット。

- 皿モミ加工なしで [SRGFS] を使用できます。
- [SRGFS] は通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また、[SWAS-RW] とセットで使用することにより、直接 [SRGFS] を工具で挟んで回すことができないため、盗難防止性が向上します。
- 取りつけ・取りはずしには専用ビット [SRGB] と専用マグネットドライバ [SRD] を組み合わせてご使用ください。

## ● 用途

機器・装置の分解・いたずら防止

屋外設備の盗難防止

セキュリティー対策

安全対策

単位:mm

品番 ①	M(並目)		L ②	D <sub>1</sub>	L <sub>1</sub>	D	d	t	適用ビット	適用マグネットドライバ	質量(g)	1袋入り数					
	ねじの呼び	ピッチ															
SRGFS-M4-SET	M4	0.7	10	16	20				8	2.3	12	4.5	2.5	SRGB-M4	SRD-6.35	1.03 - 1.78	10
SRGFS-M5-SET	M5	0.8	10	16	25			40	10	2.8	14	5.5	3	SRGB-M56	SRD-6.35	1.73 - 5.27	10
SRGFS-M6-SET	M6	1	12	16	20	30	40	50	12	3.4	16	6.5	3.5	SRGB-M56	SRD-6.35	3.04 - 9.63	10

● 1袋入り数未満でのご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

## ● 関連商品

適用ビット [SRGB] があります。



専用マグネットドライバ [SRD] があります。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SRGFS-M5-16-SET

①

②

③

1 バラ売り  
対応可・別料金クリーン洗浄・クリーン梱包  
対応可・別料金ねじカット  
対応可・別料金ゆるみ止め  
対応可・別料金脱落防止加工  
対応不可