


SRHS 六角穴付きボタンスクリュー(ピン付き)

SUS ステンレス  いたづら防止

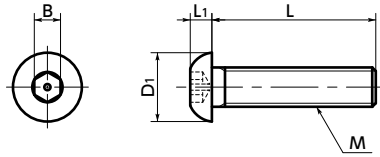

● 材質・仕上げ



	SRHS
本体	SUS304相当
強度区分	A2-50相当

- 六角穴の中央にピンのついたボタンスクリュー。
- 通常の工具では、取り付け・取りはずしができません。
- 取り付け・取りはずしには専用レンチ **SRH** もしくは、専用ビット **SRHB** と専用マグネットドライバ **SRD** を組み合わせてご使用ください。

● 用途

機器・装置の分解・いたづら防止
屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策


品番 ¹	M(並目)		L ²							D1	L1	B	適用レンチタイプ	適用ビットタイプ		質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ	6	8	10	12	16	20	25					ビット	ドライバ		
SRHS-M3	M3	0.5	6	8	10	12	16			5.7	1.65	2	SRH-2	SRHB-2	SRD-6.35	0.48 - 0.93	20
SRHS-M4	M4	0.7	6	8	10	12	16	20		7.6	2.2	2.5	SRH-2.5	SRHB-2.5	SRD-6.35	1.1 - 2.2	20
SRHS-M5	M5	0.8		8	10	12	16	20		9.5	2.75	3	SRH-3	SRHB-3	SRD-6.35	1.8 - 3.3	20
SRHS-M6	M6	1			10	12	16	20	25	10.5	3.3	4	SRH-4	SRHB-4	SRD-6.35	3.3 - 6.1	10

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● **SRH** 専用レンチ

単位: mm


品番	B	L1	L2	質量(g)
SRH-2	2	50	16	1.8
SRH-2.5	2.5	56	18	3.1
SRH-3	3	63	20	5
SRH-4	4	70	25	10

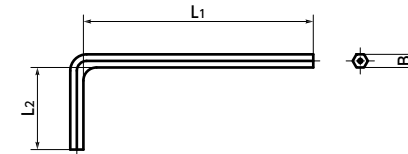

● **SRHB** 適用ビット

単位: mm


品番	B	質量(g)
SRHB-2	2	4.81
SRHB-2.5	2.5	4.93
SRHB-3	3	4.85
SRHB-4	4	6.31

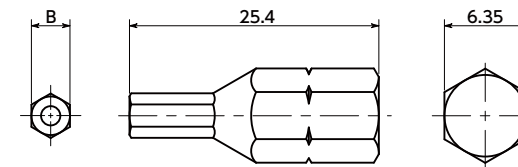

● **SRD** 専用マグネットドライバ

単位: mm



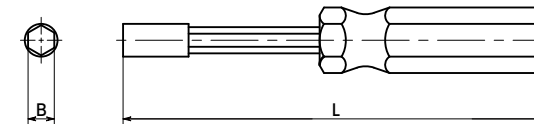


品番	L	B	質量(g)
SRD-6.35	210	6.35	98



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SRHS-M5-16



 バラ売り	 クリーン洗浄・クリーン梱包	 ねじカット	 ゆるみ止め	 脱落防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金