


## SRHFS 六角穴付き皿ボルト(ピンつき)

いたずら防止 SUS ステンレス

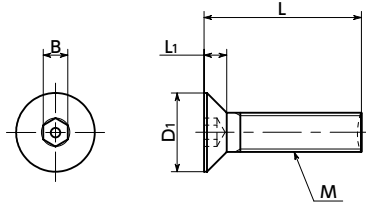

## ● 材質・仕上げ



SRHFS	
本体	SUS304相当
強度区分	A2-50相当



- 六角穴の中央にピンのついた皿ボルト。
- 通常の工具では、取り付け・取りはずしができません。
- 取り付け・取りはずしには専用レンチ **SRH** もしくは、専用ビット **SRHB** と専用マグネットドライバ **SRD** を組み合わせてご使用ください。

## ● 用途

機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/  
セキュリティ対策/安全対策


品番 <b>1</b>	M(並目)		L <b>2</b>	D1	L1	B	適用レンチタイプ	適用ビットタイプ		質量 (g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ						ビット	ドライバ		
SRHFS-M3	M3	0.5	6 8 10 12 16 20 25	6	1.75	2	SRH-2	SRHB-2	SRD-6.35	0.53 - 1.4	10
SRHFS-M4	M4	0.7	8 10 12 16 20 25 30	8	2.3	2.5	SRH-2.5	SRHB-2.5	SRD-6.35	1.2 - 2.9	10
SRHFS-M5	M5	0.8	8 10 12 16 20 25 30 40 50	10	2.8	3	SRH-3	SRHB-3	SRD-6.35	2.3 - 7.4	10
SRHFS-M6	M6	1	10 12 16 20 25 30 35 40 50	12	3.4	4	SRH-4	SRHB-4	SRD-6.35	3.9 - 12	10
SRHFS-M8	M8	1.25	10 12 16 20 25 30 35 40 50	16	4.7	5	SRH-5	SRHB-5	SRD-6.35	9 - 23	10
SRHFS-M10	M10	1.5	25 30 40	18.3	5.6	6	SRH-6	SRHB-6	SRD-6.35	19 - 29	10

● 1袋入り数未満ご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

## ● SRH 専用レンチ

単位: mm


品番	B	L1	L2	質量 (g)
SRH-2	2	50	16	1.8
SRH-2.5	2.5	56	18	3.1
SRH-3	3	63	20	5
SRH-4	4	70	25	10
SRH-5	5	80	28	18
SRH-6	6	90	32	35

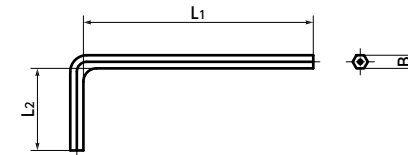

## ● SRHB 適用ビット

単位: mm


品番	B	質量 (g)
SRHB-2	2	4.81
SRHB-2.5	2.5	4.93
SRHB-3	3	4.85
SRHB-4	4	6.31
SRHB-5	5	5.51
SRHB-6	6	5.98

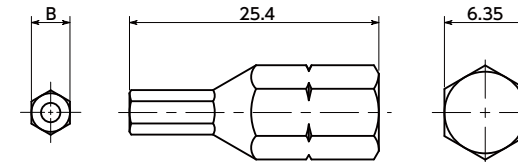

## ● SRD 専用マグネットドライバ

単位: mm

品番	L	B	質量 (g)
SRD-6.35	210	6.35	98

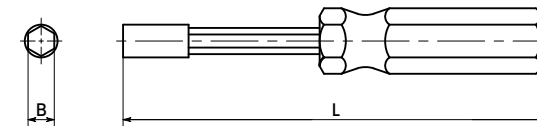

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SRHFS-M5 - 16



1 バラ売り → P. xxxx	2 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	3 ねじカット → P. xxxx	4 ゆるみ止め → P. xxxx	5 脱落防止加工 → P. xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可