




SRHSET-ALK 六角穴付き止めねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき)

ゆるみ止め いたずら防止

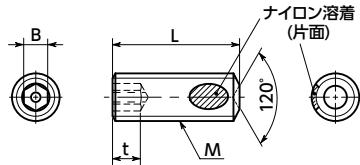

● 材質・仕上げ



SRHSET-ALK	
本体	ステンレス 四三酸化鉄皮膜(黒)
ナイロン溶着	ナイロン11



- 六角穴の中央にピンのついた止めねじ。
- ナイロン溶着つき。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120°Cです。
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチ [SRH] もしくは、専用ビット [SRHB] と専用マグネットドライバ [SRD] を組み合わせてご使用ください。

● 用途

機器・装置の分解・いたずら防止

屋外設備の盗難防止

セキュリティー対策

安全対策

ねじの戻り止め・脱落防止

品番 1	M(並目) ねじの呼び		L 2			B	t min.	適用レンチ	適用ビット	適用マグネットドライバ	質量(g)	1袋 入り数	
	ねじ呼び	ピッチ	L8	L10	L12								
SRHSET-M5-ALK	M5	0.8	8	10	12	2.5	2.5	SRH-3	SRHB-3	SRD-6.35	0.73 - 1.19	10	
SRHSET-M6-ALK	M6	1	8	10	12	16	3.0	3	SRH-4	SRHB-4	SRD-6.35	0.98 - 2.3	10
SRHSET-M8-ALK	M8	1.25	10	12	16	4.0	4	SRH-5	SRHB-5	SRD-6.35	2.24 - 4.08	10	

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

専用レンチ [SRH] があります。



適用ビット [SRHB] があります。



専用マグネットドライバ [SRD] があり
ます。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SRHSET-M5-12-ALK



● バラ売り

対応可・別料金

● クリーン洗浄・クリーン梱包

対応不可

● ねじカット

対応不可

● ゆるみ止め

対応不可

● 脱落防止加工

対応不可