


SROS ワンサイドなべ小ねじ



いたずら防止 SUS ステンレス

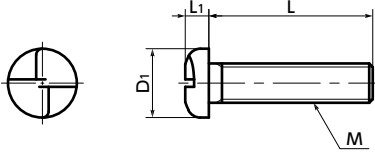

- 取り付けは市販のマイナスドライバでできますが、取りはずしはできません。
- 取りはずしには専用ドライバ **SROT** をご使用ください。
- 用途

機器・装置の分解・いたずら防止 / 屋外設備の盗難防止 / セキュリティー対策 / 安全対策

- 材質・仕上げ



SROS	
本体	SUS304相当
強度区分	A2-50相当

単位：mm

品番 1	M(並目)		L 2										D1	L1	取りはずし専用工具	質量 (g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ	5	6	8	10	12	16									
SROS-M3	M3	0.5											5.5	2	SROT-410	0.49 - 0.94	20
SROS-M4	M4	0.7		6	8	10	12	16	20	25			7	2.6	SROT-410	1 - 2.5	20
SROS-M5	M5	0.8			8	10	12						9	3.3	SROT-510	2.2 - 2.7	20


● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- **SROT** 専用ドライバ

単位：mm

品番	b	質量 (g)
SROT-410	8	94
SROT-510	9.5	127

● グリップ色はロットにより変わることがあります。

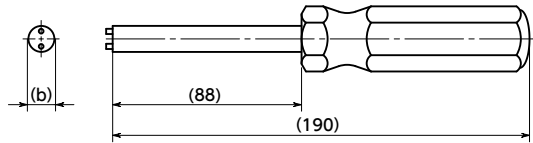

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SROS-M4-16



1 バラ売り → P. xxxx	2 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	3 ねじカット → P. xxxx	4 ゆるみ止め → P. xxxx	5 脱落防止加工 → P. xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金