




SRS5S-ALK システムファイブボルト(ナイロン溶着つき)

 ゆるみ止め  微細  いたずら防止  SUS ステンレス

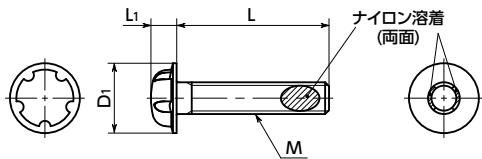

● 材質・仕上げ



	SRS5S-ALK
本体	SUSXM7
ナイロン溶着	ナイロン11
強度区分	A2-50相当



- 頭部は5つの溝を備えた丸形の特殊形状。

ナイロン溶着つき。

- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120°Cです。
- ペンチを含む通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用ビット [SKRS5K] と専用マグネットドライバ [SRD] を組み合わせてご使用ください。

● 用途

機器・装置の分解・いたずら防止

屋外設備の盗難防止

セキュリティー対策

安全対策

単位:mm

品番  ①	M(並目)		L  ②	D1	L1	適用ビット	適用マグネットドライバ	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ							
SRS5S-M2-ALK	M2	0.4	3 4 5 6 8 10 12 16	4.5	1.45	SKRS5K-2	SRD-6.35	0.16 - 0.38	10
SRS5S-M2.5-ALK	M2.5	0.45	3 4 5 6 8 10 12 16 20	5.5	2.02	SKRS5K-3	SRD-6.35	0.29 - 0.78	10
SRS5S-M2.6-ALK	M2.6	0.45	3 4 5 6 8 10 12 16 20	5.5	2.02	SKRS5K-3	SRD-6.35	0.33 - 0.85	10

● 1袋入り数未満でのご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

適用ビット [SKRS5K] があります。



専用マグネットドライバ [SRD] があります。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SRS5S-M2-16-ALK

 ①

 ②

 ③

1 バラ売り

 クリーン洗浄・クリーン梱包

 ねじカット

対応可・別料金

対応可・別料金

対応不可

 ゆるみ止め

対応不可

 脱落防止加工

対応不可