




SRS6A-ALK システムシックスボルト(ナイロン溶着つき)

非磁性 軽量 ゆるみ止め いたずら防止

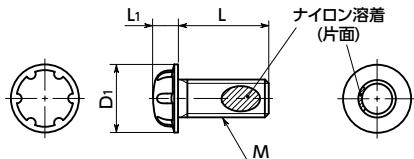

● 材質・仕上げ

SRS6A-ALK	
本体	A5056
ナイロン溶着	ナイロン11



- 頭部は6つの溝を備えた丸形の特殊形状。

ナイロン溶着つき。

- アルミニウム合金製。比重はステンレス鋼の約33%です。
- アルミニウム合金との接触による電蝕の発生がありません。
- 耐蝕性・電気伝導性・熱伝導性にすぐれています。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120°Cです。
- ベンチを含む通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用ビット SKRS6K と専用マグネットドライバー SRD を組み合わせてご使用ください。

● 用途

機器・装置の分解・いたずら防止
屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策

単位:mm

品番 ①	M(並目) ねじの呼び		L ②				D1	L1	適用ビット	適用マグネットドライバ	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ	6	8	10	12						
SRS6A-M3-ALK	M3	0.5	6	8	10		5.5	2.02	SKRS6A-3	SRD-6.35	0.16 - 0.18	10
SRS6A-M4-ALK	M4	0.7	6	8	10	12	7.5	2.5	SKRS6A-4	SRD-6.35	0.22 - 0.31	10
SRS6A-M5-ALK	M5	0.8		8	10	12	9.0	3.3	SKRS6A-5	SRD-6.35	0.29 - 0.38	10

● 1袋入り数未満でのご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

適用ビット SKRS6K があります。



専用マグネットドライバ SRD があります。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SRS6A-M5-16-ALK

①

②

③

1 バラ売り

対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包

対応可・別料金

ねじカット

対応不可

ゆるみ止め

対応不可

脱落防止加工

対応不可