




SRTFS-ALK-SET ツーホール皿小ねじ(ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット

 ゆるみ止め  いたずら防止  SUS ステンレス

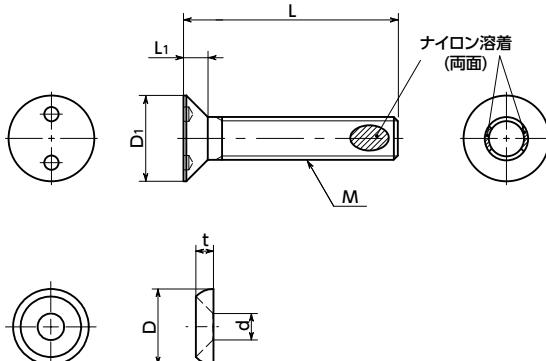

● 材質・仕上げ



SRTFS-ALK-SET	
本体	SUS304相当
ナイロン溶着	ナイロン11
ロゼットワッシャ	SUS303
強度区分	A2-50相当

- ツーホール皿小ねじ **SRTFS-ALK** とロゼットワッシャ **SWAS-RW** のセット。
- ナイロン溶着つき。
- 皿モミ加工が不要です。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120°Cです。
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また、ロゼットワッシャとセットで使用することにより、ねじを直接工具で挟んで回すことが難しいため、盗難防止性が向上します。
- 取りつけ・取りはずしには専用ビット **SRTB** と専用マグネットドライバ **SRD** を組み合わせてご使用ください。
- シンプルな頭部デザインで、装飾用としても適しています。
- 用途

機器・装置の分解・いたずら防止

屋外設備の盗難防止

セキュリティー対策

安全対策

ねじの戻り止め・脱落防止

単位:mm

品番 	M(並目)		L 	D1	L1	D	d	t	適用ビット	適用マグネット ドライバ	質量(g)	1袋 入り数
	ねじの呼び	ピッチ										
SRTFS-M3-ALK-SET	M3	0.5	6 8 10 12 16 30	5.6	1.65	10	3.5	2	SRTB-4	SRD-6.35	0.35 - 1.34	10
SRTFS-M4-ALK-SET	M4	0.7	10 12 16 20 25 35	7.5	2.2	12	4.5	2.5	SRTB-8	SRD-6.35	1.03 - 2.82	10
SRTFS-M5-ALK-SET	M5	0.8	12 16 20 25 30 35	9.2	2.5	14	5.5	3	SRTB-10	SRD-6.35	1.88 - 4.58	10
SRTFS-M6-ALK-SET	M6	1.0	12 16 20 25 30 40	11	3	16	6.5	3.5	SRTB-14	SRD-6.35	2.9 - 8.01	10

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

適用ビット **SRTB** があります。



専用マグネットドライバ **SRD** があります。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SRTFS-M5-16-ALK-SET



1 バラ売り

対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包

対応可・別料金

ねじカット

対応不可

ゆるみ止め

対応不可

脱落防止加工

対応不可