


SRTRS トライアングル穴付きボタンボルト



いたづら防止 SUS ステンレス

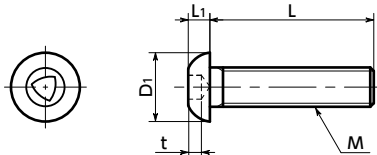

● 材質・仕上げ



	SRTRS
本体	SUS304相当
強度区分	A2-50相当

- 穴が三角形のボタンボルト。
- 通常の工具では、取り付け・取りはずしができません。
- 取り付け・取りはずしには専用ビット **SRTRB** と専用マグネットドライバ **SRD** を組み合わせてご使用ください。

● 用途

機器・装置の分解・いたづら防止 / 屋外設備の盗難防止 / セキュリティー対策 / 安全対策

品番 1	M(並目)		L 2							D1	L1	t	適用ビット	適用マグネットドライバ	質量 (g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ	6	8	10	12	16	20								
SRTRS-M3	M3	0.5	6	8	10	12	16	20	5.7	1.65	0.95	SRTRB-3	SRD-6.35	0.43 - 1.1	10	
SRTRS-M4	M4	0.7	6	8	10	12	16	20	7.6	2.2	1.3	SRTRB-4	SRD-6.35	0.89 - 2	10	
SRTRS-M5	M5	0.8			10	12	16	20	25	9.5	2.75	1.5	SRTRB-5	SRD-6.35	2.1 - 4.1	10
SRTRS-M6	M6	1		8	10	12	16	20	25	10.5	3.3	1.8	SRTRB-6	SRD-6.35	2.5 - 5.9	10

単位: mm


● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● SRTRB 専用ビット

単位: mm

品番	L	B	質量 (g)
SRTRB-3	32	6.35	5.8
SRTRB-4	32	6.35	6.4
SRTRB-5	32	6.35	6.5
SRTRB-6	32	6.35	7

 SRTRB




● SRD 専用マグネットドライバ

単位: mm


品番	L	B	質量 (g)
SRD-6.35	210	6.35	98

 SRD



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

 SRTRS-M5 - 16



1 バラ売り → P.0000	2 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000	3 ねじカット → P.0000	4 ゆるみ止め → P.0000	5 脱着防止加工 → P.0000
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金