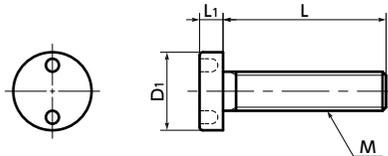


SRTS ツーホールなべ小ねじ



いたづら防止 SUS ステンレス



- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用ビット **SRTB** と専用マグネットドライバ **SRD** を組み合わせてご使用ください。
- シンプルな頭部のデザインで、装飾用にも適しています。
- 用途

機器・装置の分解・いたづら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策

● 材質・仕上げ

RoHS

SRTS	
本体	SUS304相当
強度区分	A2-50相当

単位: mm

 
品番 1	M(並目)		L 2						D1	L1	適用ビット	適用マグネット ドライバ	質量 (g)	1袋 入り数
	ねじの呼び	ピッチ	6	8	10	12	16	20						
SRTS-M3	M3	0.5			10				6	1.8	SRTB-4	SRD-6.35	0.66 - 0.82	20
SRTS-M4	M4	0.7			10	12	16		8	2.4	SRTB-8	SRD-6.35	1.7 - 2.2	20
SRTS-M5	M5	0.8				12	16	20	10	3	SRTB-10	SRD-6.35	3.4 - 4.3	20

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● **SRTB** 専用ビット

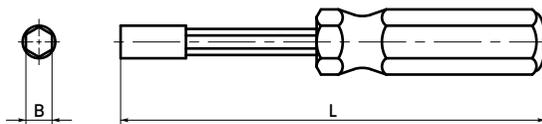
単位: mm

品番	L	B	質量 (g)
SRTB-4	25.4	6.35	5
SRTB-8	25.4	6.35	5
SRTB-10	25.4	6.35	5.2

 
SRTB● **SRD** 専用マグネットドライバ

単位: mm

品番	L	B	質量 (g)
SRD-6.35	210	6.35	98

SRD

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SRTS-M5-16

1 バラ売り → P. xxxx	2 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	3 ねじカット → P. xxxx	4 ゆるみ止め → P. xxxx	5 脱落防止加工 → P. xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金