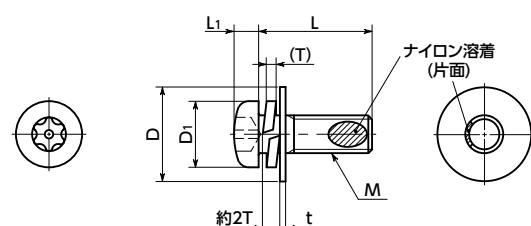


SRTSQ-TZB-ALK

座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき)

 ゆるみ止め
 いたずら防止
 簡単作業


● 材質・仕上げ

	SRTSQ-TZB-ALK	
ねじ本体	ステンレス 三価クロメート処理	
ねじ本体強度区分	4.8相当	
平座金	ステンレス 三価クロメート処理	
ばね座金	ステンレス 三価クロメート処理	
ナイロン溶着	ナイロン11	

- ヘクサロビュラ穴^{*1}の中央にピンのついた座金組込みなべ小ねじ。
- ナイロン溶着つき。
- ねじにISOの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:I=3)
- 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
- ザグリ穴に座金を使用する場合に、ボルトと座金を同時に着脱することができるため、作業性が向上します。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120°Cです。
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチ [SRX] もしくは、専用ビット [SRXB] と専用マグネットドライバ [SRD] を組み合わせてご使用ください。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015: 2008(ISO 10664: 2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。

● 用途

機器・装置の分解・いたずら防止

屋外設備の盗難防止

セキュリティー対策

安全対策

ねじの戻り止め・脱落防止

品番	M(並目)		L		D ₁	D	L ₁	t	T (約) 約	適用レンチ	適用ビット	適用マグネット ドライバ	ヘクサロビュラ 穴の番号 No.	質量(g)	1袋 入り数		
	ねじの呼び	ピッチ	①	②													
SRTSQ-M2-TZB-ALK	M2	0.4	5	6	8		3.5	5	1.3	0.3	0.7	—	SRXB-6	SRD-6.35	6	0.24 - 0.27	20
SRTSQ-M2.6-TZB-ALK	M2.6	0.45	5	6	8		4.5	6.5	1.7	0.5	0.7	—	SRXB-8	SRD-6.35	8	0.45 - 0.57	20
SRTSQ-M3-TZB-ALK	M3	0.5	6	8	10		5.5	7	2	0.5	0.7	SRX-10	SRXB-10	SRD-6.35	10	0.68 - 0.87	20
SRTSQ-M4-TZB-ALK	M4	0.7	8	10	12	7	9	2.6	0.8	1	—	SRX-20	SRXB-20	SRD-6.35	20	1.61 - 1.92	20

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

1 バラ売り
対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包
対応可・別料金

ねじカット
対応不可

ゆるみ止め
対応不可

脱落防止加工
対応不可

● 関連商品

専用レンチ [SRX] があります。



適用ビット [SRXB] があります。



専用マグネットドライバ [SRD] があります。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SRTSQ-M3-10-TZB-ALK**1 2 1**