


## SRWS トライウィングなべ小ねじ



いたづら防止 SUS ステンレス

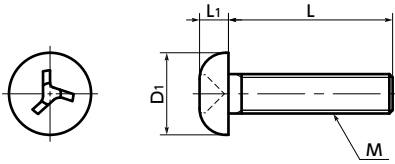

- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用ビット **SRWB** と専用マグネットドライバ **SRD** を組み合わせてご使用ください。

## ● 用途

機器・装置の分解・いたづら防止 / 屋外設備の盗難防止 / セキュリティー対策 / 安全対策

## ● 材質・仕上げ

RoHS

|      | SRWS     |
|------|----------|
| 本体   | SUS304相当 |
| 強度区分 | A2-50相当  |

単位: mm


| 品番 <b>1</b> | M(並目) |     | L <b>2</b> |   |    |    |    | D1  | L1  | 適用ビット  | 適用マグネットドライバ | 質量 (g)     | 1袋入り数 |
|-------------|-------|-----|------------|---|----|----|----|-----|-----|--------|-------------|------------|-------|
|             | ねじの呼び | ピッチ |            |   |    |    |    |     |     |        |             |            |       |
| SRWS-M3     | M3    | 0.5 | 6          | 8 | 10 |    |    | 5.6 | 1.8 | SRWB-2 | SRD-6.35    | 0.54 - 0.7 | 20    |
| SRWS-M4     | M4    | 0.7 |            | 8 | 10 | 12 |    | 8.2 | 2.9 | SRWB-4 | SRD-6.35    | 1.5 - 1.9  | 20    |
| SRWS-M5     | M5    | 0.8 |            |   | 10 | 12 | 16 | 9.5 | 3.4 | SRWB-5 | SRD-6.35    | 2.8 - 3.5  | 20    |

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● **SRWB** 専用ビット


単位: mm

| 品番     | L    | B    | 質量 (g) |
|--------|------|------|--------|
| SRWB-2 | 25.4 | 6.35 | 4.8    |
| SRWB-4 | 25.4 | 6.35 | 5.2    |
| SRWB-5 | 25.4 | 6.35 | 5.6    |

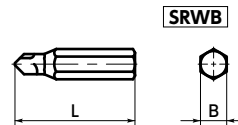● **SRD** 専用マグネットドライバ

単位: mm

| 品番       | L   | B    | 質量 (g) |
|----------|-----|------|--------|
| SRD-6.35 | 210 | 6.35 | 98     |

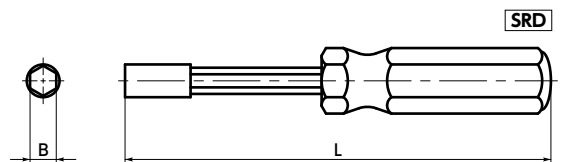

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SRWS-M5-16

**1** **2**

|                 |                          |                  |                  |                   |
|-----------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 バラ売り → P.0000 | 2 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000 | 3 ねじカット → P.0000 | 4 ゆるみ止め → P.0000 | 5 脱着防止加工 → P.0000 |
| 対応可・別料金         | 対応可・別料金                  | 対応可・別料金          | 対応可・別料金          | 対応可・別料金           |