


# SRBS ヘキサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)

SUS ステンレス いたづら防止

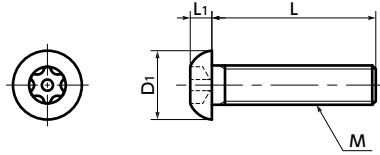

● 材質・仕上げ

	<b>SRBS</b>	
本体	SUS304相当	
強度区分	A2-50相当	



- ヘキサロビュラ穴\*1の中央にピンのついたボタンボルト。
- 通常の工具では、取り付け・取りはずしができません。
- 取り付け・取りはずしには専用レンチ **SRX** もしくは、専用ビット **SRXB** と専用マグネットドライバ **SRD** を組み合わせてご使用ください。

\*1: ヘキサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008 (ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘキサロビュラ穴」に規定されています。

● 用途

機器・装置の分解・いたづら防止  
屋外設備の盗難防止  
セキュリティー対策  
安全対策

品番	M(並目)		L												D1	L1	適用レンチタイプ	適用ビットタイプ		ヘキサロビュラ穴の番号 No.	質量(g)	1袋入り数					
	ねじの呼び	ピッチ	6	8	10	12	15	16	20	25	30	35	40	40				50	10				ドライバー				
<b>SRBS-M3</b>	M3	0.5	6	8	10	12	15	16	20	25										5.7	1.65	SRX-10	SRXB-10	SRD-6.35	10	0.48 - 1.4	20
<b>SRBS-M4</b>	M4	0.7	6	8	10	12	15	16	20	25	30	35	40						7.6	2.2	SRX-20	SRXB-20	SRD-6.35	20	1.1 - 4.2	20*1	
<b>SRBS-M5</b>	M5	0.8	8	10	12	15	16	20	25	30			40						9.5	2.75	SRX-25	SRXB-25	SRD-6.35	25	1.8 - 6.4	20	
<b>SRBS-M6</b>	M6	1	8	10	12	15	16	20	25	30			40	50					10.5	3.3	SRX-30	SRXB-30	SRD-6.35	30	3 - 12	10	
<b>SRBS-M8</b>	M8	1.25			10	12		16	20	25	30		40	50	14				14	4.4	SRX-40	SRXB-40	SRD-6.35	40	7.3 - 22	10	


\*1: **SRBS-M4-35** **SRBS-M4-40** の1袋入り数は1本です。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● **SRX** 専用レンチ


単位: mm

品番	L1	L2	質量(g)
<b>SRX-10</b>	60	20	3.7
<b>SRX-20</b>	67	23	8.2
<b>SRX-25</b>	70	25	11
<b>SRX-30</b>	81	28	20
<b>SRX-40</b>	88	31	32

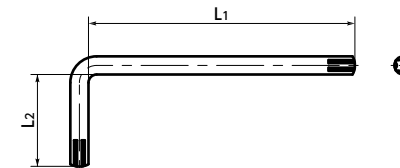

● **SRXB** 適用ビット


品番	質量(g)
<b>SRXB-10</b>	4.36
<b>SRXB-20</b>	4.57
<b>SRXB-25</b>	4.79
<b>SRXB-30</b>	5.50
<b>SRXB-40</b>	6.00

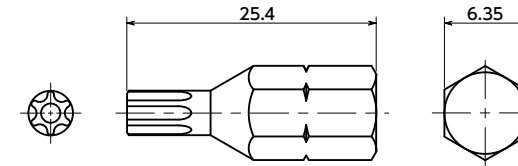

● **SRD** 専用マグネットドライバ

単位: mm

品番	L	B	質量(g)
<b>SRD-6.35</b>	210	6.35	98

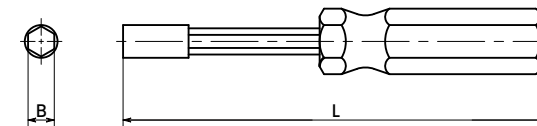

<b>バラ売り</b> 対応可・別料金	<b>クリーン洗浄・クリーン梱包</b> 対応可・別料金	<b>ねじカット</b> 対応可・別料金	<b>ゆるみ止め</b> 対応可・別料金	<b>脱落防止加工</b> 対応可・別料金
------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SRBS-M5-16

1 2