


SKHTG チタン六角レンチ



耐薬品 ×n 非磁性 軽量

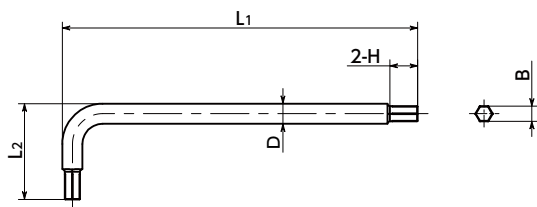

● 用途

強磁場を発生させるMRI・電子顕微鏡・リニアモータ・発電所設備
永久磁石を使用した機器・装置
船舶/海洋機器

● 材質・仕上げ



	SKHTG
本体	Ti-6Al-4V(64チタン)

● 物性

	Ti-6Al-4V (64チタン)
比重	4.43
透磁率(μ)	1.0002(非磁性)

●表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- チタン合金製の六角レンチ。
- 非磁性のため、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに適しています。磁気の影響を与えたくない電子機器にも使用できます。
- すぐれた耐蝕性により、海洋環境で使用できます。
- 合金鋼の六角レンチよりも軽量のため、作業・運搬時の負荷を軽減します。

⚠ 使用上の注意

- ねじまわし以外の用途で使用しないでください。
- 六角穴形状にあったサイズを使用してください。
- 金属製のため、通電箇所では使用しないでください。
- レンチの柄を手でしっかりと保持して使用してください。

単位: mm

品番	B 二面幅の呼び	L1	L2	D	H	最小破損トルク(N・m)	質量(g)
SKHTG-1.5	1.5	63.5	15.5	2	2.5	0.41	0.98
SKHTG-2	2	77	18	3	3	0.82	2.6
SKHTG-2.5	2.5	87.5	20.5	3	3.5	1.7	3.1
SKHTG-3	3	93	23	4	5	3.4	5.6
SKHTG-4	4	104	29	5	6	7	10
SKHTG-5	5	120	33	6	7	11	17
SKHTG-6	6	141	38	8	10	28	34

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SKHTG-1.5

