


SNFT チタン十字穴付き皿小ねじ



クリーン
 耐薬品
 非磁性
 軽量

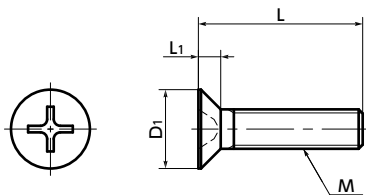

● 物性

	TW270 (チタン1種)
比重	4.51
融点 (°C)	1668
縦弾性係数 (GPa)	106
熱伝導率 (W/(m・K))	17.16
線膨張係数 (K ⁻¹)	8.4×10 ⁻⁶
電気抵抗率 (μΩ・m)	0.55
透磁率 (μ)	1.0001 (非磁性)

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 機械的性質

	TW270 (チタン1種)
引張強さ (N/mm ²)	270 - 410
0.2%耐力 (N/mm ²)	165以上
伸び (%)	27以上

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- 比重はステンレス鋼の約60%。
- 非磁性。
- すぐれた耐薬品性・耐海水性。
- 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。
- チタンの特性について → P.1429
- ガス抜き穴つき・寸法・形状・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様のチタンねじを製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。



● 用途

自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備

● 材質・仕上げ



	SNFT
本体	TW270 (チタン1種)

単位: mm

品番	M(並目)		L				D1	L1	十字穴の番号	引張破断荷重*1 (N)	ねじり破断トルク*1 (N・m)	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ	6	8	10	12						
SNFT-M3	M3	0.5	6	8	10		6	1.75	2	2360	1	0.31 - 0.4
SNFT-M4	M4	0.7	6	8	10	12	8	2.3	2	4120	2.4	0.59 - 0.86

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNFT-M4-10



同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。

バラ売り → P.1642	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.1640	ねじカット → P.1644	ゆるみ止め → P.1645	脱落防止加工 → P.1646
1本から注文できるため対象外	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可