


SNSL-UCL 六角穴付きボルト(SUS316L / クリーン洗浄・クリーン梱包済み)



クリーン
 耐薬品
 非磁性
 SUS ステンレス

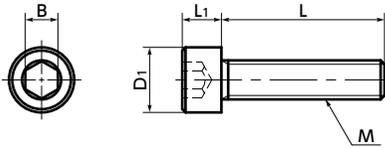

● 材質・仕上げ



	SNSL-UCL
本体	SUS316L USC洗浄
強度区分	A4-70

- SUS316L製の六角穴付きボルトです。
- SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
- SUS316Lは非磁性です。
- SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。
- 基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度があります。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
- FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。⇒技術資料：JIS B 1176、ISO 4762

● 用途

FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 医療機器 / 食品機械

単位: mm

品番 1	M(並目)		L 2										D1	L1	B	質量 (g)	1袋入り数	
	ねじの呼び	ピッチ																
SNSL-M3-UCL	M3	0.5	5	6	8	10	12	16						5.5	3	2.5	0.67 - 1.2	10
SNSL-M4-UCL	M4	0.7	5	6	8	10	12	16	20	25				7	4	3	1.4 - 3.2	10
SNSL-M5-UCL	M5	0.8		6	8	10	12	16	20	25			8.5	5	4	2.2 - 4.8	10	
SNSL-M6-UCL	M6	1			8	10	12	16	20	25	30		10	6	5	4.3 - 8.3	10	

- 1袋入り数未満ご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNSL-M5-25-UCL



バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱着防止加工
対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応可・別料金	対応不可	対応不可