


# SNSS-UCL 六角穴付きボルト(SUSXM7 / クリーン洗浄・クリーン梱包済み)



クリーン SUS ステンレス

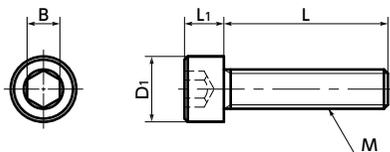

● 材質・仕上げ



|      |                            |
|------|----------------------------|
|      | <b>SNSS-UCL</b>            |
| 本体   | SUSXM7 (SUS304相当)<br>USC洗浄 |
| 強度区分 | A2-70                      |

- SUSXM7製の六角穴付きボルトです。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
- FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。⇒技術資料：JIS B 1176、ISO 4762

● 用途

FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 医療機器 / 食品機械

| 品番 <span style="color:red">◀1</span> | M(並目) |      | L <span style="color:red">◀2</span> |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | D1 | L1 | B | 質量(g) | 1袋入り数 |     |             |    |
|--------------------------------------|-------|------|-------------------------------------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---|-------|-------|-----|-------------|----|
|                                      | ねじの呼び | ピッチ  | 3                                   | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |    |    |    |    |    |    |    |   |       |       |     |             |    |
| <b>SNSS-M2-UCL</b>                   | M2    | 0.4  | 3                                   | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |    |    |    |    |    |    |    |   | 3.8   | 2     | 1.5 | 0.16 - 0.3  | 10 |
| <b>SNSS-M2.5-UCL</b>                 | M2.5  | 0.45 |                                     | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |    |    |    |    |    |    |   | 4.5   | 2.5   | 2   | 0.35 - 0.59 | 10 |
| <b>SNSS-M3-UCL</b>                   | M3    | 0.5  |                                     |   | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |    |    |    |    |    |   | 5.5   | 3     | 2.5 | 0.67 - 1.2  | 10 |
| <b>SNSS-M4-UCL</b>                   | M4    | 0.7  |                                     |   | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |    |    |    |   | 7     | 4     | 3   | 1.4 - 3.2   | 10 |
| <b>SNSS-M5-UCL</b>                   | M5    | 0.8  |                                     |   |   | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |    |    |    |   | 8.5   | 5     | 4   | 2.2 - 4.8   | 10 |
| <b>SNSS-M6-UCL</b>                   | M6    | 1    |                                     |   |   |   | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |    |    |   | 10    | 6     | 5   | 4.3 - 8.3   | 10 |

単位: mm

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SNSS-M5 - 25 - UCL



|               |                 |         |       |        |
|---------------|-----------------|---------|-------|--------|
| <b>1</b> バラ売り | クリーン洗浄・クリーン梱包   | ねじカット   | ゆるみ止め | 脱着防止加工 |
| 対応可・別料金       | クリーン洗浄・クリーン梱包済み | 対応可・別料金 | 対応不可  | 対応不可   |