



# PVFS ミニボールプランジャ(ガス抜き穴つき)



WEB 選定ナビ WEB CAD Download 真空 クリーン SUS ステンレス

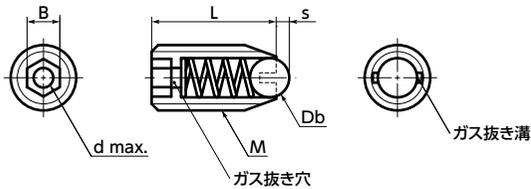

- FPD製造装置・半導体製造装置など、真空装置・真空容器内の位置決めに。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒ P.xxxx
- 薄膜フッ素コーティングにより、クリーン洗浄後でもボールの潤滑性を高めています。
- ガス抜き穴とガス抜き溝が、装置内に溜まったガスを排出しやすくします。

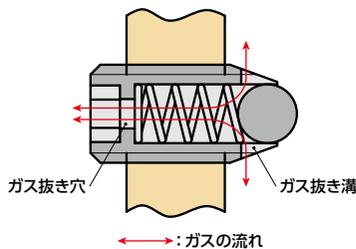

## ● 用途

ワークの固定・位置決め  
真空装置/FPD製造装置/半導体製造装置

## ● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	PVFS
本体	SUS304相当
ボール	SUS440C(硬度55 - 60HRC) 薄膜フッ素コーティング
スプリング	SUS631J1

単位: mm

品番	価格/袋*1 (円)	M	s	L	Db	B	d	荷重(N) min./max.	質量(g)	1袋入り数
PVFS-5	950	M5	0.9	12	3	2.5	1.5	5.7 / 9.6	0.9	1
PVFS-6	1,010	M6	1	14	3.5	3	2	6.9 / 13	1.5	1
PVFS-8	1,070	M8	1.5	16	5	4	2	9.5 / 16	3.5	1
PVFS-10	1,160	M10	2	19	6	5	3	16 / 28	7	1

\*1: 1袋あたりの価格です。

## ● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBKネットショップ

# PVFS-6



1 バラ売り → P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	脱落防止加工 → P.xxxx
本商品は1本/袋です	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応不可	対応不可	対応不可