


SCSS クランピングスクルー(ガス抜き穴つき)



真空 クリーン SUS ステンレス

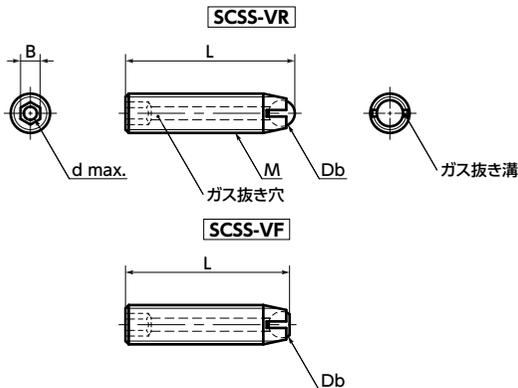

● 用途

ワークの固定・位置決め/真空装置/FPD製造装置/半導体製造装置

● 材質・仕上げ



	SCSS
本体	SUSXM7 (SUS304相当)
ボール	SUS440C (硬度55 - 60HRC) 薄膜フッ素コーティング


● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SCSS-M6-25-VR



同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。

- FPD製造装置・半導体製造装置など、真空装置・真空容器内のワークの固定に。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒ P.xxxx
- 薄膜フッ素コーティングにより、クリーン洗浄後でもボールの潤滑性を高めています。
- ガス抜き穴とガス抜き溝が、装置内に溜まったガスを排出しやすくします。
- **SCSS-VR** は完全ボールによる点接触でワークを確実に固定。
- **SCSS-VF** は平面ボールによる面接触。ワークを傷つけません。ボールは9°までフレキシブルに回転。相手が傾斜面でも確実にクランプします。

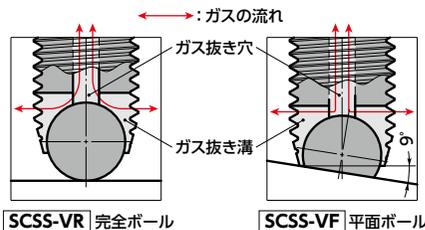

単位: mm

SCSS-VR 完全ボール		SCSS-VF 平面ボール		共通寸法					
品番	L	品番	L	M(並目)		Db	B	d	質量(g)
				ねじの呼び	ピッチ				
SCSS-M5-8-VR	8.6	SCSS-M5-8-VF	8	M5	0.8	3	2.5	1.5	0.8
SCSS-M5-12-VR	12.6	SCSS-M5-12-VF	12	M5	0.8	3	2.5	1.5	1.3
SCSS-M5-20-VR	20.6	SCSS-M5-20-VF	20	M5	0.8	3	2.5	1.5	2.3
SCSS-M6-10-VR	10.8	SCSS-M6-10-VF	10	M6	1	4	3	2	1.5
SCSS-M6-16-VR	16.8	SCSS-M6-16-VF	16	M6	1	4	3	2	2.5
SCSS-M6-20-VR	20.8	SCSS-M6-20-VF	20	M6	1	4	3	2	3.4
SCSS-M6-25-VR	25.8	SCSS-M6-25-VF	25	M6	1	4	3	2	4
SCSS-M8-10-VR	11.2	SCSS-M8-10-VF	10	M8	1.25	5.5	4	2	2.5
SCSS-M8-12-VR	13.2	SCSS-M8-12-VF	12	M8	1.25	5.5	4	2	3.2
SCSS-M8-20-VR	21.2	SCSS-M8-20-VF	20	M8	1.25	5.5	4	2	5.7
SCSS-M8-25-VR	26.2	SCSS-M8-25-VF	25	M8	1.25	5.5	4	2	7.7
SCSS-M8-30-VR	31.2	SCSS-M8-30-VF	30	M8	1.25	5.5	4	2	9
SCSS-M10-16-VR	17.7	SCSS-M10-16-VF	16	M10	1.5	7	5	3	5
SCSS-M10-20-VR	21.7	SCSS-M10-20-VF	20	M10	1.5	7	5	3	7
SCSS-M10-25-VR	26.7	SCSS-M10-25-VF	25	M10	1.5	7	5	3	9.5
SCSS-M10-35-VR	36.7	SCSS-M10-35-VF	35	M10	1.5	7	5	3	11

1 バラ売り → P.xxxx クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx ねじカット → P.xxxx ゆるみ止め → P.xxxx 脱落防止加工 → P.xxxx
 1本から注文できるため対象外 クリーン洗浄・クリーン梱包済み 対応不可 対応不可 対応不可