


# SLHS-UCL 六角穴付き低頭ボルト(SUSXM7 / クリーン洗浄・クリーン梱包済み)



スペース クリーン SUS ステンレス

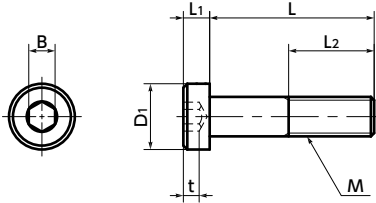

● 材質・仕上げ



	<b>SLHS-UCL</b>
本体	SUSXM7 (SUS304相当) USC洗浄
強度区分	A2-50

- SUSXM7製の六角穴付き低頭ボルトです。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
- FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。
- DIN 7984に準拠。

● 用途

機器・装置の省スペース化  
 FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 医療機器 / 食品機械

単位: mm

品番 <span style="color: red;">◀1</span>	M (並目)		L <span style="color: red;">▶2</span>	D1	L1	B	t	L2*1	質量 (g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ								
SLHS-M2-UCL	M2	0.4	5 6 8 10 12	3.8	1.3	1.3	0.7	全ねじ	0.13 - 0.29	10
SLHS-M2.5-UCL	M2.5	0.45	5 6 8 10 12	4.5	1.6	1.5	1	全ねじ	0.26 - 0.47	10
SLHS-M3-UCL	M3	0.5	5 6 8 10 12 16 20	5.5	2	2	1.5	12(L=20)	0.5 - 1.2	10
SLHS-M4-UCL	M4	0.7	6 8 10 12 16 20 25	7	2.8	2.5	2.3	全ねじ	1.1 - 2.8	10
SLHS-M5-UCL	M5	0.8	8 10 12 16 20 25 30	8.5	3.5	3	2.7	16(L=30)	1.8 - 4.9	10
SLHS-M6-UCL	M6	1	8 10 12 16 20 25 30	10	4	4	3	18(L=30)	3.1 - 7.1	10

\*1: Lが( )の寸法以外の場合は全ねじです。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SLHS-M5-20-UCL



<b>1</b> バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応可・別料金	対応不可	対応不可