


SNSL-PC 六角穴付きボルト(SUS316L / 特殊化学研磨処理)

真空
 クリーン
 耐熱
 耐薬品
 非磁性
 SUS ステンレス



● 材質・仕上げ

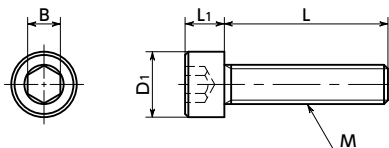

	SNSL-PC
本体	SUS316L 特殊化学研磨処理
強度区分	A4-70



- SUS316L製の六角穴付きボルト。
- SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
- 基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度があります。
- 非磁性。
- 特殊化学研磨処理により、表面粗さを改善。アウトガスが微量です。中真空環境下での使用に最適です。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。

● 用途

FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡

単位: mm

品番	M(並目)		L											D1	L1	B	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ																
SNSL-M3-PC	M3	0.5	5	6	8	10	12	16						5.5	3	2.5	0.67 - 1.2	5
SNSL-M4-PC	M4	0.7	5	6	8	10	12	16	20	25				7	4	3	1.4 - 3.2	5
SNSL-M5-PC	M5	0.8		6	8	10	12	16	20	25				8.5	5	4	2.2 - 4.8	5
SNSL-M6-PC	M6	1			8	10	12	16	20	25	30			10	6	5	4.3 - 8.3	5
SNSL-M8-PC	M8	1.25					12	16	20	25	30	35		13	8	6	11 - 19	5

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNSL-M5-12-PC

バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱着防止加工
対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応不可	対応不可	対応不可