


SNSLG-UCL 高強度ステンレス六角穴付きボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み)

クリーン
 耐熱
 耐薬品
 非磁性
 高強度
 高比強度
 SUS ステンレス

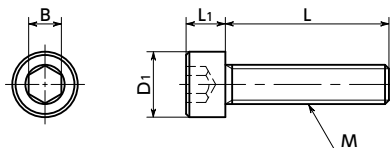

● 材質・仕上げ



	SNSLG-UCL
本体	SUS316L USC 洗浄

● 用途

省スペース化・軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/機器・装置構造体/一般産業機械/
医療機器/食品機械

● 透磁率の比較

品番・材質	透磁率
SNSLG-UCL SUS316L	1.008
SNSL-UCL SUS316L	1.006
SUSXM7	1.4

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 処理前の素材の値になります。

● 機械的性質

品番・強度区分	特性		
	引張強さ (N / mm ²)	0.2%耐力 (N / mm ²)	伸び (mm)
SNSLG-UCL *1	1000	800	0.3d
A2-70・A4-70 *2	700	450	0.4d
A2-50・A4-50 *2	500	210	0.6d

*1: 社内規格値です。製造ロットごとのテストピースを使用して、確認しています。

*2: JIS B 1054 - 1:2013(ISO 3506 - 1:2009)「耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質-第1部: ボルト, 小ねじ及び挿込みボルト」の規格値です。

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 処理前の素材の値になります。

品番	M (並目)		L								D1	L1	B	質量 (g)	1袋 入り数
	ねじの呼び	ピッチ													
SNSLG-M3-UCL	M3	0.5	6	8	10	12	15	20	25		5.5	3	2.5	0.71 - 1.6	10
SNSLG-M4-UCL	M4	0.7		8	10	12	15	20	25		7	4	3	1.6 - 3.2	10
SNSLG-M5-UCL	M5	0.8			10	12	15	20	25	30	8.5	5	4	2.7 - 5.6	10
SNSLG-M6-UCL	M6	1				12	15	20	25	30	10	6	5	5.1 - 8.3	10

単位: mm

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNSLG-M5-25-UCL

バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱着防止加工
対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応可・別料金	対応不可	お問い合わせください