


SNSS-RY 六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理)




真空 ねじり・焼きつき防止 耐薬品 反射防止 SUS ステンレス

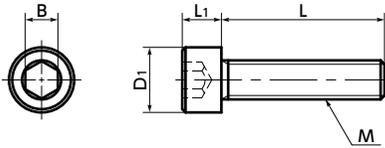

● 締めつけ特性(参考)
品番: SNSS-M5 - 25-RY

→ P.xxxx

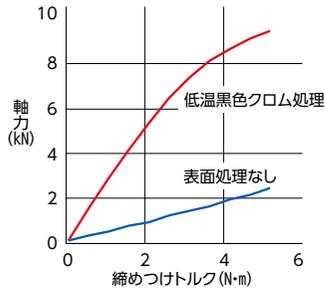

- 耐蝕性・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれています。
- アウトガスが少なく真空環境下で使用できます。
- すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。
- 分光反射率1.5%以下。反射防止を必要とする光学機器などの用途に。
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。

● 用途

かじり・焼きつき防止/反射防止
光学機器/FPD製造装置/半導体製造装置

● 材質・仕上げ



	SNSS-RY
本体	SUSXM7 (SUS304相当) 低温黒色クロム処理*1
強度区分	A2-70

*1: **SNSS-RY** は表面処理を低温黒色クロム処理に変更しました。

単位: mm

品番	M(並目)		L											D1	L1	B	質量(g)	
	ねじの呼び ①	ピッチ	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40					
SNSS-M3-RY	M3	0.5	5	6	8	10	12	16	20						5.5	3	2.5	0.67 - 1.4
SNSS-M4-RY	M4	0.7		6	8	10	12	16	20	25					7	4	3	1.5 - 3.2
SNSS-M5-RY	M5	0.8			8	10	12	16	20	25					8.5	5	4	2.5 - 4.8
SNSS-M6-RY	M6	1				10	12	16	20	25	30				10	6	5	4.7 - 8.3
SNSS-M8-RY	M8	1.25						16	20	25	30	35			13	8	6	12 - 19
SNSS-M10-RY	M10	1.5							20	25	30	35	40		16	10	8	23 - 33

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNSS-M5-16-RY

商品記号	①	②	商品記号
------	---	---	------

1 バラ売り → P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	脱落防止加工 → P.xxxx
1本から注文できるため対象外	対応可・別料金	対応不可	対応不可	お問い合わせください