


SSC-SVSS 六角穴付き脱着防止ねじ(ガス抜き穴つき)



真空 クリーン SUS ステンレス

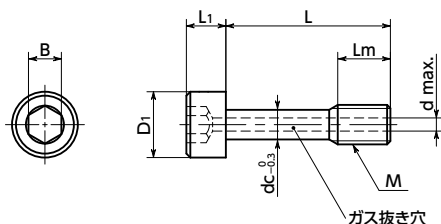


● 材質・仕上げ



	SSC-SVSS
本体	SUSXM7 (SUS304相当)
強度区分	A2-70

● 取り付け例

カバーにねじ穴を加工して、**SSC-SVSS** のねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、**SSC-SVSS** のねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、**SSC-SVSS** がカバーから抜け落ちることはありません。

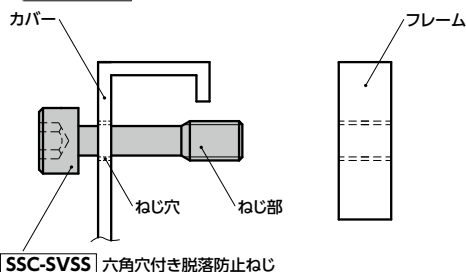

⚠ 使用上の注意

- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。




- ガス抜き穴つきの脱着防止ねじ。
- 六角穴付きボルトタイプ。
- ねじの脱着・紛失を防止します。取り付け・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- CEマーキングの対応に。
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。

● 用途

保護カバー・点検用カバーの固定
CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器/真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

● 使用例

ねじ穴の底に溜まったガスは **SSC-SVSS** で、カバー内に溜まったガスは **SWAS-VF** で排出します。

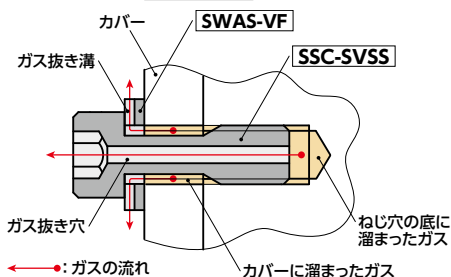

単位: mm

品番 	M(並目)		L 										Lm	D ₁	L ₁	B	dc	d max.	最大締めつけトルク*1 (N・m)	質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ																		
SSC-SVSS-M3	M3	0.5	8	10	12	16						4	5.5	3	2.5	2.2	1.2	0.75	0.8 - 1.2	
SSC-SVSS-M4	M4	0.7		10	12	16	20					5	7	4	3	3	1.5	1.8	1.8 - 2.7	
SSC-SVSS-M5	M5	0.8				12	16	20	25			6	9	5	4	3.9	1.5	4.8	3 - 4.8	
SSC-SVSS-M6	M6	1				12	16	20	25	30		8	10	6	5	4.5	2	7.2	5.1 - 8.3	
SSC-SVSS-M8	M8	1.25					16	20	25	30	35	40	10	13	8	6	6.3	2	21	12 - 21

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 関連商品

キリ穴部のガス抜きには **SWAS-VF** をご利用ください。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SSC-SVSS-M6-12

①

②

同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。

1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱着防止加工
1本から注文できるため対象外	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応不可	対応不可	脱着防止加工済み