


# SSHL-UCL 六角穴付き極低頭ボルト(SUS316L / クリーン洗浄・クリーン梱包済み)



スペース クリーン 耐薬品 非磁性 SUS ステンレス

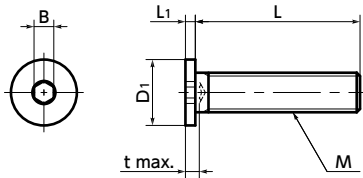

● 材質・仕上げ



	<b>SSHL-UCL</b>
本体	SUS316L USC洗浄
強度区分	A4-70

- SUS316L製の六角穴付き極低頭ボルトです。
- 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
- SUS316Lは非磁性です。
- SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。
- 基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度があります。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
- FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。
- SUS304相当の **SSHS-UCL** があります。

**SSHL-UCL**

**SSHS-UCL**



**SSHL-UCL** は **SSHS-UCL** と区別するため、ねじの先端にくぼみ先加工をしています。

● 用途

機器・装置の省スペース化  
FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械

単位：mm

品番 <b>1</b>	M(並目)		L <b>2</b>				D1	L1	B	t max.	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ										
<b>SSHL-M3-UCL</b>	M3	0.5	6	8	10	6	1.3	1.5	2	0.44 - 0.61	10	
<b>SSHL-M4-UCL</b>	M4	0.7	6	8	10	8	1.5	2	2.5	0.89 - 1.2	10	
<b>SSHL-M5-UCL</b>	M5	0.8		8	10	12	9	1.5	3	0.98 - 1.5	10	

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SSHL-M5-12-UCL

**1** **2** **1**

<b>1</b> バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱着防止加工
対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応可・別料金	対応不可	対応不可