


SSHS-HB 六角穴付き極低頭ボルト(頭部ブラスト処理)



WEB 選定ナビ WEB CAD Download 真空 スペース クリーン SUS ステンレス

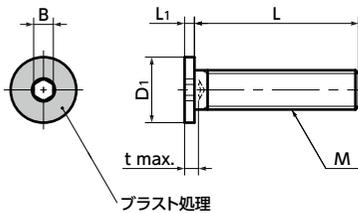

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SSHS-HB
本体	SUSXM7 (SUS304相当) ブラスト処理(頭部のみ)
強度区分	A2-50

- 頭部表面をブラスト処理した六角穴付き極低頭ボルト。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒ P.xxxx
- ブラスト処理でねじ頭部の面粗度を粗くしています。
- 真空蒸着などの成膜装置で、ねじ頭部に付着する蒸着物の剥がれ落ちを防止します。

● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBKネットショップ

SSHS-M5-16-HB

商品記号 1 2 商品記号

袋単位でご注文ください。
1本からご注文できます。⇒ P.xxxx

SSHS-HB

未処理



- 寸法・形状など特殊仕様の頭部ブラスト処理ねじも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。

六角穴付き極低頭ボルト

SSHS-HB

六角穴付き皿小ねじ



六角穴付きボタンボルト

● 用途

成膜装置/真空装置/FPD製造装置/半導体製造装置

単位: mm

品番	M	L						D1	L1	B	t	最大締めつけトルク(N・m)	質量(g)
SSHS-M3-HB	M3	6 8 10 12					6	1.3	1.5	2	0.6	0.44 - 0.69	
SSHS-M4-HB	M4	6 8 10 12 16					8	1.5	2	2.5	1.5	0.89 - 1.6	
SSHS-M5-HB	M5	8 10 12 16 20					9	1.5	3	3	3.1	0.98 - 2.5	
SSHS-M6-HB	M6	10 12 16 20 25					10	1.5	3	4	5.3	1.9 - 4.8	

品番	価格/袋*1(円)							1袋入り数
	L							
	6	8	10	12	16	20	25	
SSHS-M3-HB	1,600	1,680	1,710	1,780				10
SSHS-M4-HB	1,310	1,340	1,360	1,420	1,480			10
SSHS-M5-HB		1,460	1,490	1,490	1,540	1,600		10
SSHS-M6-HB			1,540	1,600	1,660	1,710	1,880	10

*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。⇒ P.xxxx

1.バラ売り ⇒ P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.xxxx	ねじカット ⇒ P.xxxx	ゆるみ止め ⇒ P.xxxx	脱落防止加工 ⇒ P.xxxx
対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金