


SSHS-UCL 六角穴付き極低頭ボルト(SUSXM7 / クリーン洗浄・クリーン梱包済み)



📏 スペース 🌿 クリーン SUS ステンレス

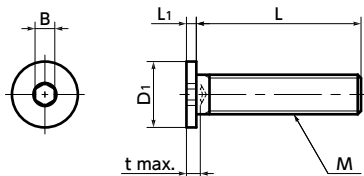

● 材質・仕上げ



	SSWS-UCL
本体	SUSXM7 (SUS304相当) USC洗浄
強度区分	A2-50

- SUSXM7製の六角穴付き極低頭ボルトです。
- 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
- FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。
- SUS316L製の **SSHL-UCL** があります。

SSHL-UCL

SSWS-UCL



SSHL-UCL は **SSWS-UCL** と区別するため、ねじの先端にくぼみ先加工をしています。

● 用途


機器・装置の省スペース化
FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 医療機器 / 食品機械

品番 1	M(並目)		L 2													D1	L1	B	t max.	質量(g)	1袋入り数	
	ねじの呼び	ピッチ	4	5	6	8	10	12														
SSWS-M2-UCL	M2	0.4	4	5	6	8	10	12									4	1.1	1.3	1.2	0.11 - 0.29	10
SSWS-M2.5-UCL	M2.5	0.45	4	5	6	8	10	12									5	1.3	1.3	1.5	0.23 - 0.47	10
SSWS-M3-UCL	M3	0.5	4	5	6	8	10	12									6	1.3	1.5	2	0.36 - 0.69	10
SSWS-M4-UCL	M4	0.7			6	8	10	12	16								8	1.5	2	2.5	0.89 - 1.6	10
SSWS-M5-UCL	M5	0.8			6	8	10	12	16	20	25						9	1.5	3	3	0.73 - 3.3	10
SSWS-M6-UCL	M6	1			6	8	10	12	16	20	25	30					10	1.5	3	4	1.2 - 5.5	10

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

 SSWS-M5-12-UCL



1 バラ売り	🌿 クリーン洗浄・クリーン梱包	🔧 ねじカット	🌀 ゆるみ止め	🔒 脱着防止加工
対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応可・別料金	対応不可	対応不可