


SVLS 六角穴付き低頭ボルト(ガス抜き穴つき)

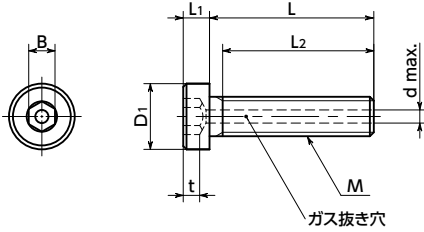

真空 スペース クリーン SUS ステンレス



● 材質・仕上げ



	SVLS
本体	SUSXM7 (SUS304相当)
強度区分	A2-50

- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすく、真空装置の真空引きをサポートします。
- 頭部高さの低い六角穴付きボルト。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。

● 用途

真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡


品番 ¹	M(並目)		L ²										D1	L1	B*1	t	L2*2	d	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35								
SVLS-M3	M3	0.5	5	6	8	10	12						5.5	2	2	1.5	全ねじ	1.2	0.49 - 0.78	20
SVLS-M4	M4	0.7		6	8	10	12	16					7	2.8	2.5	2.3	全ねじ	1.5	1.1 - 1.9	20
SVLS-M5	M5	0.8			8	10	12	16	20				8.5	3.5	3	2.7	全ねじ	1.5	1.8 - 3.3	10
SVLS-M6	M6	1			8	10	12	16	20				10	4	4	3	全ねじ	2	3.1 - 5.3	10
SVLS-M8	M8	1.25				10	12	16	20	25	30	35	13	5	5	3.8	22(L=35)	2	7.2 - 16	10
SVLS-M10	M10	1.5						16	20	25	30		16	6	6	4.5	全ねじ	3	15 - 22	5

単位: mm

- *1: **SVLS-M10**は六角穴の二面幅を7mmから6mmに変更しました。
- *2: Lが()の寸法以外の場合は全ねじです。
- 1袋入り数未満ご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの排出が必要な真空装置・真空容器に有効です。

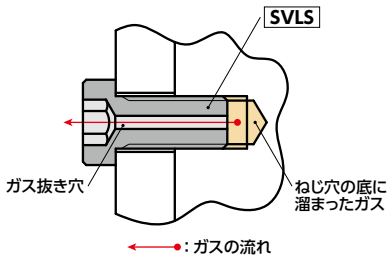

● 関連商品

キリ穴部のガス抜きには **SWAS-VF** をご利用ください。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SVLS-M5-20

¹ ²

1 バラ売り 対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包 クリーン洗浄・クリーン梱包済み	ねじカット 対応可・別料金	ゆるみ止め 対応不可	脱落防止加工 お問い合わせください
-------------------	----------------------------------	------------------	---------------	----------------------