


SVSH-C276 六角穴付きボルト(ハステロイ C - 276相当 / ガス抜き穴つき)

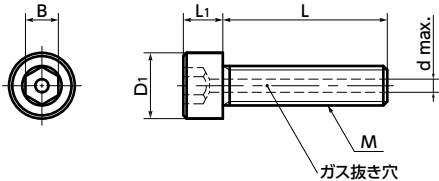

真空 クリーン 耐薬品



● 材質・仕上げ



SVSH-C276	
本体	UNS N10276 (ハステロイ*1C-276相当)

*1: Hastelloyおよびハステロイはヘインズ社の登録商標です。

● 機械的性質

	ハステロイ(UNS N10276)	SUS304
引張強さ (N/mm ²)	690以上	520以上
0.2%耐力 (N/mm ²)	283以上	205以上
伸び (%)	40以上	40以上

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 物性

	ハステロイ(UNS N10276)	SUS304
比重	8.89	7.93
縦弾性係数 (GPa)	205	193
比熱 (J/kg・K)	427	500
電気抵抗率 (μΩ・m)	1.23	0.7
線膨張係数 (K ⁻¹)	11.2×10 ⁻⁶	17.3×10 ⁻⁶

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- ハステロイC-276六角穴付きボルト **SVSH-C276** のガス抜き穴つきタイプ。
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- ハステロイC-276は一般的なタイプのハステロイです。
- 酸化性・還元性の塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。
⇒ P.xxxx
- 腐蝕環境下での真空引きのサポートに。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒ P.xxxx
- 湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素にも耐えるハステロイC-22の六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) **SVSH-C22** があります。⇒ P.xxxx

● 用途

真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡 / プリント基板エッチング装置 / 金属表面処理設備 / 化学プラント

単位: mm

品番 1	M(並目)		L 2											D1	L1	B	d max.	質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ		6	8	10	12	16	20	25	30	35	13					
SVSH-M3-C276	M3	0.5	6	8	10	12	16	20				5.5	3	2.5	1.2	0.81 - 1.6		
SVSH-M4-C276	M4	0.7		8	10	12	16	20	25			7	4	3	1.5	1.9 - 3.6		
SVSH-M5-C276	M5	0.8			10	12	16	20	25			8.5	5	4	1.5	3.1 - 5.4		
SVSH-M6-C276	M6	1				12	16	20	25	30		10	6	5	2	5.8 - 9.5		
SVSH-M8-C276	M8	1.25					16	20	25	30	35	13	8	6	2	14 - 22		

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SVSH-M5-16-C276



同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。

1 バラ売り → P.xxxx	2 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	3 ねじカット → P.xxxx	4 ゆるみ止め → P.xxxx	5 脱落防止加工 → P.xxxx
1本から注文できるため対象外	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応可・別料金	対応不可	お問い合わせください