


SVSHS 六角穴付き極低頭ボルト(ガス抜き穴つき)



真空 スペース クリーン SUS ステンレス

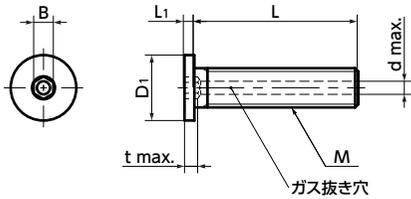

● 材質・仕上げ



	SVSHS
本体	SUSXM7 (SUS304相当)
強度区分	A2-50

- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒ P.xxxx
- 用途

真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡


単位: mm

品番 ①	M(並目)		L ②							D1	L1	B	t	d	質量 (g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ	6	8	10	12	16	20								
SVSHS-M3	M3	0.5	6	8	10				6	1.3	1.5	2	1.2	0.53 - 0.7	20	
SVSHS-M4	M4	0.7	6	8	10	12	16		8	1.5	2	2.5	1.5	1.1 - 1.9	20	
SVSHS-M5	M5	0.8	6	8	10	12	16	20	9	1.5	3	3	1.5	1.5 - 3.3	10	
SVSHS-M6	M6	1	6	8	10	12	16	20	10	1.5	3	4	2	2.7 - 5.3	10	

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの排出が必要な真空装置・真空容器に有効です。

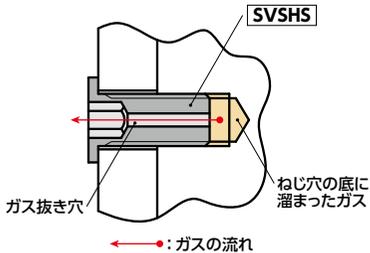

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SVSHS-M5-20



1 バラ売り ⇒ P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.xxxx	ねじカット ⇒ P.xxxx	ゆるみ止め ⇒ P.xxxx	脱落防止加工 ⇒ P.xxxx
対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応可・別料金	対応不可	対応不可