


SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき)



真空 クリーン 耐熱 SUS ステンレス

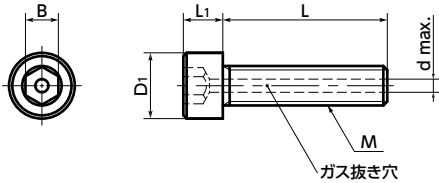

- SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒ P.xxxx

● 用途

真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡


● 材質・仕上げ



	SVSL
本体	SUS316L
強度区分	A4-70

● 使用例

ねじ穴の底に溜まったガスは **SVSL** で、キリ穴に溜まったガスは **SWAS-VF** (⇒ P.xxxx) で排出します。

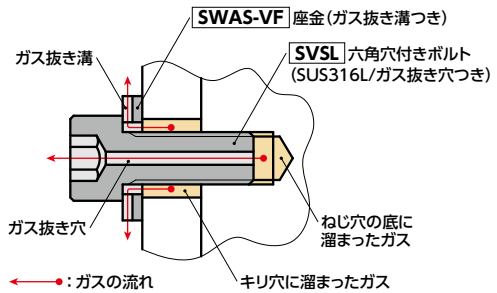

単位: mm

品番 ①	M(並目)		L ②	D1	L1	B	d	質量 (g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ							
SVSL-M3	M3	0.5	5 6 8 10 12 16	5.5	3	2.5	1.2	0.67 - 1.2	20
SVSL-M4	M4	0.7	5 6 8 10 12 16 20 25	7	4	3	1.5	1.4 - 3.2	20
SVSL-M5	M5	0.8	6 8 10 12 16 20 25 30	8.5	5	4	1.5	2.2 - 4.8	10
SVSL-M6	M6	1	8 10 12 16 20 25 30	10	6	5	2	4.3 - 8.3	10
SVSL-M8	M8	1.25	12 16 20 25 30 35	13	8	6	2	11 - 19	10
SVSL-M10	M10	1.5	16 20 25 30 35 40	16	10	8	3	21 - 33	5
SVSL-M12	M12	1.75	30 35 40 45	18	12	10	3	39 - 50	5

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

キリ穴部のガス抜きには **SWAS-VF** をご利用ください。
⇒ P.xxxx



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SVSL-M5-25



1 バラ売り ⇒ P.xxxx	2 クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.xxxx	3 ねじカット ⇒ P.xxxx	4 ゆるみ止め ⇒ P.xxxx	5 脱着防止加工 ⇒ P.xxxx
対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応可・別料金	対応不可	お問い合わせください