


**SVST**

チタン六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

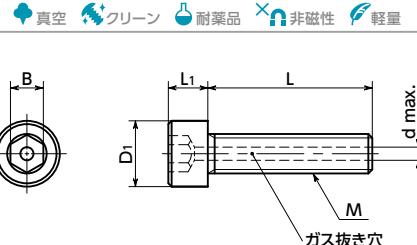

● 材質・仕上げ

**SVST**

本体	TW340 (チタン2種)
----	---------------

● 機械的性質

TW340 (チタン2種)

引張強さ (N/mm ²)	340 - 510
0.2%耐力 (N/mm ²)	215以上
伸び (%)	23以上

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 物性

TW340 (チタン2種)

比重	4.51
融点 (°C)	1668
綾弾性係数 (GPa)	106
熱伝導率 (W/(m·K))	17.16
線膨張係数 (K ⁻¹)	8.4×10 ⁻⁶
電気抵抗率 (μΩ·m)	0.55
透磁率 (μ)	1.0001 (非磁性)

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくなり、真空装置の真空引きをサポートします。

● 特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。

● 非磁性。

● クリーン洗浄・クリーン梱包済み。


● チタン材質の特性は「チタンの特性」をご参照ください。

● 用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

● 使用例

ねじ穴の底に溜まったガスは **SVST** で、キリ穴に溜まったガスは **SWAT-VF** で排出します。

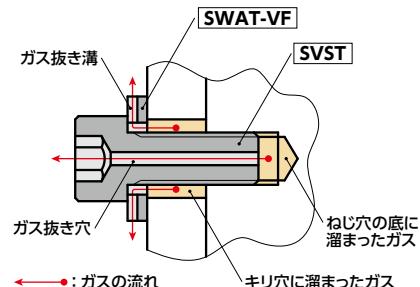

単位: mm

品番  1	M(並目)		L  2									D1	L1	B	d	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ														
SVST-M3	M3	0.5	5	6	8	10	12	16	20			5.5	3	2.5	1.2	0.38 - 0.77
SVST-M4	M4	0.7		6	8	10	12	16				7	4	3	1.5	0.86 - 1.3
SVST-M5	M5	0.8			10	12	16	20	25	8.5	5	4	1.5	1.5 - 2.7		

● 関連商品

キリ穴部のガス抜きには **SWAT-VF** をご利用ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SVST-M5-20

同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。

1 パラ売り

クリーン洗浄・クリーン梱包

ねじカット

ゆるみ止め

脱落防止加工

1本から注文できるため対象外

クリーン洗浄・クリーン梱包済み

対応可・別料金

対応不可

お問い合わせください