


SVSX 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)




真空 クリーン 耐熱 耐薬品 非磁性 高強度 SUS ステンレス

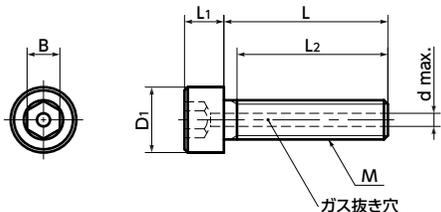

● 使用例

ねじ穴の底に溜まったガスは **SVSX** で、キリ穴に溜まったガスは **SWAS-VF** (⇒ P.xxxx) で排出します。

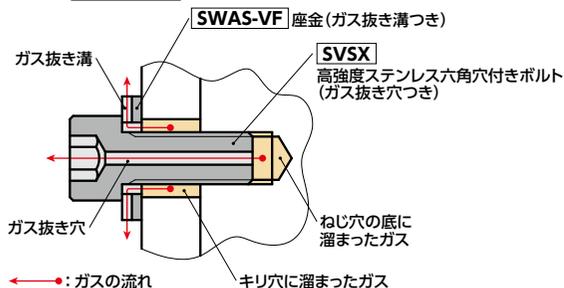

- 高強度ステンレス製(強度区分8.8)。
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- 耐熱性・耐蝕性にすぐれています。
- 非磁性。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒ P.xxxx
- SUS316LHiMoの特性について ⇒ P.xxxx

● 用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

● 材質・仕上げ



	SVSX
本体	SUS316L HiMo
強度区分	8.8

単位: mm

品番	M(並目)		L								D1	L1	L2*1	B	d	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ	6	8	10	12	16	20	25	30						
SVSX-M3-88	M3	0.5	6	8	10	12	16	20	25		5.5	3	18(L=25)	2.5	1.2	0.71 - 1.6
SVSX-M4-88	M4	0.7	6	8	10	12	16	20	25		7	4	全ねじ	3	1.5	1.5 - 3.2
SVSX-M5-88	M5	0.8			10	12	16	20	25	30	8.5	5	22(L=30)	4	1.5	2.7 - 5.6
SVSX-M6-88	M6	1				12	16	20	25	30	10	6	全ねじ	5	2	5.1 - 8.3

*1: Lが()の寸法以外の場合は全ねじです。

● 関連商品

キリ穴部のガス抜きには **SWAS-VF** をご利用ください。
⇒ P.xxxx



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SVSX - M5 - 25 - 88

商品記号	1	2	強度区分
------	---	---	------

同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。

1 バラ売り ⇒ P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.xxxx	ねじカット ⇒ P.xxxx	ゆるみ止め ⇒ P.xxxx	脱落防止加工 ⇒ P.xxxx
1本から注文できるため対象外	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応可・別料金	対応不可	お問い合わせください