


SWAS-VF 座金(ガス抜き溝つき)

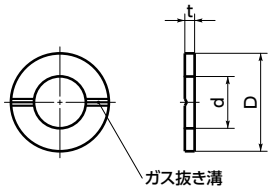

真空 クリーン SUS ステンレス




● 材質・仕上げ



| | SWAS-VF | SWAS-VF-PC |
|----|---------|--------------------|
| 本体 | SUS304 | SUS304 特殊化学研磨処理 |

● 使用例

キリ穴に溜まったガスは **SWAS-VF** で、ねじ穴の底に溜まったガスは **SVSS** をはじめとするガス抜き穴付きのボルト・ねじで排出します。

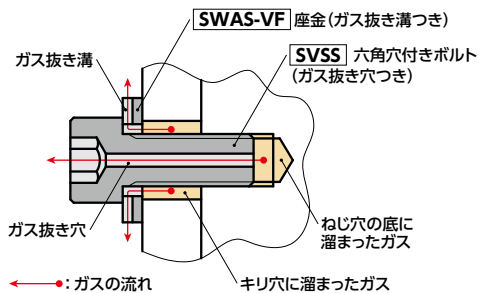

- ガス抜き溝が機器・装置のキリ穴に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
- **SWAS-VF-PC** は特殊化学研磨処理により、表面粗さを改善。アウトガスが極微量です。中真空環境下での使用に最適です。
- 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) **SVSS** をはじめとするガス抜き穴付きのボルト・ねじと組み合わせてご使用ください。
- 用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

単位:mm

| 品番 表面処理なし | 品番 特殊化学研磨処理 | 呼び | d | D | t | 質量(g) | 1袋入り数 |
|--------------|----------------|-----|------|------|-----|-------|-------|
| SWAS-2-VF | | 2 | 2.2 | 5 | 0.3 | 0.04 | 10 |
| SWAS-2.5-VF | | 2.5 | 2.7 | 6.5 | 0.5 | 0.09 | 10 |
| SWAS-3-VF | SWAS-3-VF-PC | 3 | 3.2 | 7 | 0.5 | 0.12 | 20 |
| SWAS-4-VF | SWAS-4-VF-PC | 4 | 4.3 | 9 | 0.8 | 0.31 | 20 |
| SWAS-5-VF | SWAS-5-VF-PC | 5 | 5.3 | 10 | 1 | 0.44 | 10 |
| SWAS-6-VF | SWAS-6-VF-PC | 6 | 6.4 | 12.5 | 1.6 | 1.1 | 10 |
| SWAS-8-VF | SWAS-8-VF-PC | 8 | 8.4 | 17 | 1.6 | 2.1 | 10 |
| SWAS-10-VF | SWAS-10-VF-PC | 10 | 10.5 | 21 | 2 | 4 | 5 |
| SWAS-12-VF | SWAS-12-VF-PC | 12 | 13 | 24 | 2.5 | 6.2 | 5 |

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

SVSS 六角穴付きボルト(ガス穴付き)



SVSS-MOS 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/二硫化モリブデンショット)



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SWAS-5-VF-PC



| | | | | |
|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 バラ売り 対応可・別料金 | クリーン洗浄・クリーン梱包 クリーン洗浄・クリーン梱包済み | ねじカット 対応不可 | ゆるみ止め 対応不可 | 脱落防止加工 対応不可 |
|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|