


厚さ：1mm

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

|        |
|--------|
| VMG    |
| SUS304 |

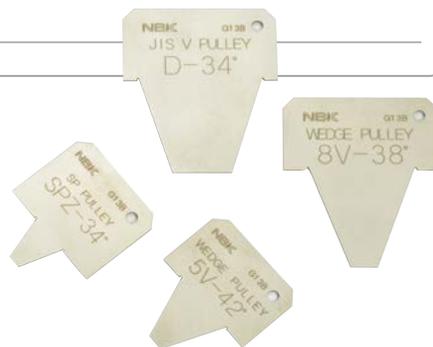


- プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。
- 溝形状ごとに、セットでもご注文いただけます。
- 伝動効率向上のために早期交換をお奨めします。

単位：mm

| 品番<br>単品   | 価格(円) | 品番<br>セット品  | 価格(円)  | 溝形状 | 溝角度<br>$\alpha \pm 0.05^\circ$ | W  | L  | 適用プーリー径     | 質量(g) |
|------------|-------|-------------|--------|-----|--------------------------------|----|----|-------------|-------|
| VMG-A-34   | 5,000 | VMG-A-SET   | 10,500 | A   | 34                             | 30 | 30 | 100以下       | 4.7   |
| VMG-A-36   | 5,000 | VMG-A-SET   | 10,500 | A   | 36                             | 30 | 30 | 100を超え125以下 | 4.7   |
| VMG-A-38   | 5,000 | VMG-A-SET   | 10,500 | A   | 38                             | 30 | 30 | 125を超えるもの   | 4.7   |
| VMG-B-34   | 5,000 | VMG-B-SET   | 10,500 | B   | 34                             | 30 | 30 | 160以下       | 4.9   |
| VMG-B-36   | 5,000 | VMG-B-SET   | 10,500 | B   | 36                             | 30 | 30 | 160を超え200以下 | 4.9   |
| VMG-B-38   | 5,000 | VMG-B-SET   | 10,500 | B   | 38                             | 30 | 30 | 200を超えるもの   | 4.9   |
| VMG-C-34   | 5,000 | VMG-C-SET   | 10,500 | C   | 34                             | 40 | 40 | 250以下       | 8.8   |
| VMG-C-36   | 5,000 | VMG-C-SET   | 10,500 | C   | 36                             | 40 | 40 | 250を超え315以下 | 8.8   |
| VMG-C-38   | 5,000 | VMG-C-SET   | 10,500 | C   | 38                             | 40 | 40 | 315を超えるもの   | 8.8   |
| VMG-D-36   | 6,300 | VMG-D-SET   | 8,800  | D   | 36                             | 40 | 45 | 450以下       | 10.6  |
| VMG-D-38   | 6,300 | VMG-D-SET   | 8,800  | D   | 38                             | 40 | 45 | 450を超えるもの   | 10.6  |
| VMG-3V-36  | 7,800 | VMG-3V-SET  | 21,800 | 3V  | 36                             | 30 | 30 | 90以下        | 5.2   |
| VMG-3V-38  | 7,800 | VMG-3V-SET  | 21,800 | 3V  | 38                             | 30 | 30 | 90を超え150以下  | 5.2   |
| VMG-3V-40  | 7,800 | VMG-3V-SET  | 21,800 | 3V  | 40                             | 30 | 30 | 150を超え300以下 | 5.2   |
| VMG-3V-42  | 7,800 | VMG-3V-SET  | 21,800 | 3V  | 42                             | 30 | 30 | 300を超えるもの   | 5.2   |
| VMG-5V-38  | 7,800 | VMG-5V-SET  | 16,400 | 5V  | 38                             | 30 | 35 | 250以下       | 5.7   |
| VMG-5V-40  | 7,800 | VMG-5V-SET  | 16,400 | 5V  | 40                             | 30 | 35 | 250を超え400以下 | 5.7   |
| VMG-5V-42  | 7,800 | VMG-5V-SET  | 16,400 | 5V  | 42                             | 30 | 35 | 400を超えるもの   | 5.7   |
| VMG-8V-38  | 7,800 | VMG-8V-SET  | 16,400 | 8V  | 38                             | 45 | 45 | 400以下       | 9.1   |
| VMG-8V-40  | 7,800 | VMG-8V-SET  | 16,400 | 8V  | 40                             | 45 | 45 | 400を超え560以下 | 9.1   |
| VMG-8V-42  | 7,800 | VMG-8V-SET  | 16,400 | 8V  | 42                             | 45 | 45 | 560を超えるもの   | 9.1   |
| VMG-SPZ-34 | 7,800 | VMG-SPZ-SET | 10,900 | SPZ | 34                             | 30 | 35 | 80以下        | 6.0   |
| VMG-SPZ-38 | 7,800 | VMG-SPZ-SET | 10,900 | SPZ | 38                             | 30 | 35 | 80を超えるもの    | 6.0   |
| VMG-SPA-34 | 7,800 | VMG-SPA-SET | 10,900 | SPA | 34                             | 30 | 35 | 118以下       | 5.7   |
| VMG-SPA-38 | 7,800 | VMG-SPA-SET | 10,900 | SPA | 38                             | 30 | 35 | 118を超えるもの   | 5.7   |
| VMG-SPB-34 | 7,800 | VMG-SPB-SET | 10,900 | SPB | 34                             | 30 | 35 | 190以下       | 5.5   |
| VMG-SPB-38 | 7,800 | VMG-SPB-SET | 10,900 | SPB | 38                             | 30 | 35 | 190を超えるもの   | 5.5   |

## ● 使用方法

下図のように、V溝側面とゲージの隙間を確認してください。  
摩耗限度は0.8mmです。ゲージのA部は0.8mmですので、  
目視確認の目安にしてください。

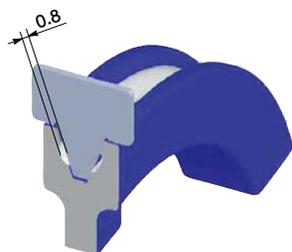

- ▲ 新品のプーリーにゲージをあてたとき、ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間があく形状です。

## ● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBKネットショップ

## VMG-A-SET

◀ 1

ご注文数が多い場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。