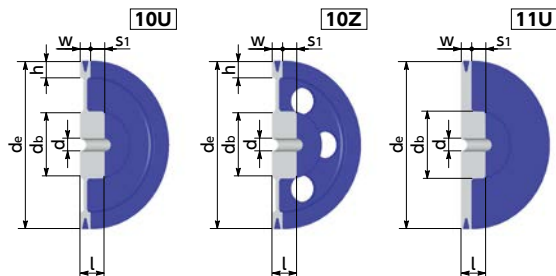


3V-1 ウェッジプーリー - 3V・3VX適用

単位: mm

品番	ピッチ径 d_p	外径 d_e	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント ($\text{kg} \cdot \text{m}^2$)	質量 (kg)
						d_b	l	s_1	s_2	w	h_0^{+3}		
56-3V-1	54.8	57	22	-	11U	40	25	7.6	-	17.4	-	0.000108	0.34
60-3V-1	58.8	61	22	-	11U	40	25	7.6	-	17.4	-	0.000139	0.38
67-3V-1	65.8	68	25	-	11U	45	25	7.6	-	17.4	-	0.000221	0.48
71-3V-1	69.8	72	25	-	11U	45	25	7.6	-	17.4	-	0.000275	0.53
75-3V-1	73.8	76	30	-	11U	50	28	10.6	-	17.4	-	0.000366	0.65
80-3V-1	78.8	81	30	-	11U	50	28	10.6	-	17.4	-	0.000464	0.73
85-3V-1	83.8	86	30	-	11U	50	28	10.6	-	17.4	-	0.000584	0.81
90-3V-1	88.8	91	35	-	11U	58	32	14.6	-	17.4	-	0.000801	1.02
95-3V-1	93.8	96	35	-	11U	58	32	14.6	-	17.4	-	0.000978	1.12
100-3V-1	98.8	101	35	-	11U	58	32	14.6	-	17.4	-	0.00118	1.21
110-3V-1	108.8	111	35	-	11U	58	32	14.6	-	17.4	-	0.0017	1.41
112-3V-1	110.8	113	35	-	11U	58	32	14.6	-	17.4	-	0.00182	1.46
120-3V-1	118.8	121	38	-	11U	63	35	17.6	-	17.4	-	0.00246	1.76
125-3V-1	123.8	126	38	-	11U	63	35	17.6	-	17.4	-	0.00288	1.88
130-3V-1	128.8	131	38	-	11U	63	35	17.6	-	17.4	-	0.00335	2.01
140-3V-1	138.8	141	35	-	10U	63	35	17.6	-	17.4	17.5	0.00363	1.83
150-3V-1	148.8	151	35	-	10U	63	35	17.6	-	17.4	17.5	0.00461	1.98
160-3V-1	158.8	161	35	-	10U	63	35	17.6	-	17.4	17.5	0.00583	2.14
180-3V-1	178.8	181	42	-	10U	76	42	24.6	-	17.4	17.5	0.00974	3.11
200-3V-1	198.8	201	42	-	10U	76	42	24.6	-	17.4	17.5	0.0141	3.52
212-3V-1	210.8	213	42	-	10U	76	42	24.6	-	17.4	17.5	0.0174	3.79
224-3V-1	222.8	225	42	-	10U	76	42	24.6	-	17.4	17.5	0.0213	4.06
236-3V-1	234.8	237	42	-	10U	76	42	24.6	-	17.4	17.5	0.0294	4.98
250-3V-1	248.8	251	42	-	10Z	76	42	24.6	-	17.4	17.5	0.0325	4.65
280-3V-1	278.8	281	42	-	10Z	76	42	24.6	-	17.4	17.5	0.0478	5.24
300-3V-1	298.8	301	42	-	10Z	76	42	24.6	-	17.4	17.5	0.0642	6.02
315-3V-1	313.8	316	48	-	10Z	86	48	30.6	-	17.4	17.5	0.0827	7.52

追加サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加加工をいたします。実働1日目出荷。



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工

対応可・別料金

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

100-3V-1