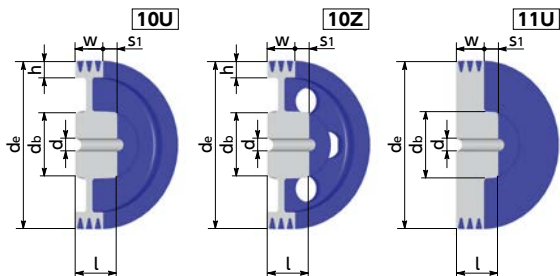


3V-3 ウェッジプーリー - 3V・3VX適用

単位: mm

品番	ピッチ径 d_p	外径 d_e	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント ($\text{kg} \cdot \text{m}^2$)	質量 (kg)
						d_b	l	s_1	s_2	w	h_0^{+3}		
67-3V-3	65.8	68	28	-	11U	55	45	7	-	38	-	0.000417	0.91
71-3V-3	69.8	72	30	-	11U	55	45	7	-	38	-	0.000522	1.02
75-3V-3	73.8	76	32	-	11U	60	45	7	-	38	-	0.000669	1.16
80-3V-3	78.8	81	35	-	11U	60	45	7	-	38	-	0.000863	1.32
85-3V-3	83.8	86	35	-	11U	60	45	7	-	38	-	0.0011	1.48
90-3V-3	88.8	91	42	-	11U	76	48	10	-	38	-	0.00157	1.85
95-3V-3	93.8	96	42	-	11U	76	48	10	-	38	-	0.00193	2.05
100-3V-3	98.8	101	45	-	11U	76	48	10	-	38	-	0.00234	2.25
110-3V-3	108.8	111	45	-	11U	76	48	10	-	38	-	0.00338	2.68
112-3V-3	110.8	113	45	-	11U	76	48	10	-	38	-	0.00363	2.78
120-3V-3	118.8	121	50	-	11U	86	55	17	-	38	-	0.00522	3.56
125-3V-3	123.8	126	50	-	11U	86	55	17	-	38	-	0.00607	3.82
130-3V-3	128.8	131	50	-	11U	86	55	17	-	38	-	0.00704	4.09
140-3V-3	138.8	141	50	-	11U	86	55	17	-	38	-	0.00936	4.66
150-3V-3	148.8	151	50	-	11U	86	55	17	-	38	-	0.0123	5.27
160-3V-3	158.8	161	50	-	11U	86	55	17	-	38	-	0.016	5.95
180-3V-3	178.8	181	55	-	10U	100	60	22	-	38	18	0.02	6.26
200-3V-3	198.8	201	55	-	10U	100	60	22	-	38	18	0.028	6.95
212-3V-3	210.8	213	60	-	10U	105	60	22	-	38	18	0.0346	7.67
224-3V-3	222.8	225	60	-	10U	105	60	22	-	38	18	0.0432	8.42
236-3V-3	234.8	237	60	-	10U	105	60	22	-	38	18	0.0507	8.78
250-3V-3	248.8	251	60	-	10Z	105	60	22	-	38	18	0.0603	9.12
280-3V-3	278.8	281	60	-	10Z	105	65	27	-	38	18	0.0877	10.5
300-3V-3	298.8	301	60	-	10Z	105	65	27	-	38	18	0.11	11.1
315-3V-3	313.8	316	60	-	10Z	105	65	27	-	38	18	0.138	12.4
355-3V-3	353.8	356	60	-	10Z	105	65	27	-	38	18	0.203	13.8
400-3V-3	398.8	401	60	-	10Z	105	65	27	-	38	18	0.307	15.7
450-3V-3	448.8	451	60	-	10Z	105	65	27	-	38	18	0.474	18.5
500-3V-3	498.8	501	65	-	10Z	115	70	32	-	38	18	0.801	25.9

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



追加サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加加工をいたします。実働1日目出荷。



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工

対応可・別料金

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

150-3V-3