


3V-5 ウェッジプーリー - 3V・3VX適用

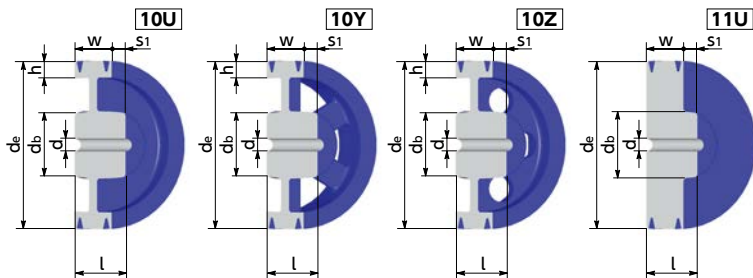

単位: mm

品番	ピッチ径 dp	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
						db	l	s1	s2	w	h ⁺³ ₀		
100-3V-5	98.8	101	45	-	11U	90	65	6.4	-	58.6	-	0.00343	3.2
112-3V-5	110.8	113	50	-	11U	90	65	6.4	-	58.6	-	0.00538	4.01
120-3V-5	118.8	121	55	-	11U	100	65	6.4	-	58.6	-	0.00728	4.67
125-3V-5	123.8	126	60	-	11U	100	65	6.4	-	58.6	-	0.00857	5.07
130-3V-5	128.8	131	60	-	11U	100	65	6.4	-	58.6	-	0.01	5.48
140-3V-5	138.8	141	60	-	11U	100	70	11.4	-	58.6	-	0.014	6.64
150-3V-5	148.8	151	60	-	11U	100	70	11.4	-	58.6	-	0.0184	7.59
160-3V-5	158.8	161	55	-	11U	100	70	11.4	-	58.6	-	0.024	8.62
180-3V-5	178.8	181	60	-	11U	105	70	11.4	-	58.6	-	0.0388	10.9
200-3V-5	198.8	201	60	-	10U	105	70	11.4	-	58.6	18	0.0398	9.27
212-3V-5	210.8	213	60	-	10U	105	70	11.4	-	58.6	18	0.0469	9.61
224-3V-5	222.8	225	60	-	10U	105	70	11.4	-	58.6	18	0.0578	10.5
236-3V-5	234.8	237	60	-	10U	105	70	11.4	-	58.6	18	0.0668	10.8
250-3V-5	248.8	251	65	-	10U	115	75	16.4	-	58.6	18	0.0898	13.4
280-3V-5	278.8	281	65	-	10Z	115	80	21.4	-	58.6	18	0.122	14.3
300-3V-5	298.8	301	65	-	10Z	115	80	21.4	-	58.6	18	0.146	14.5
315-3V-5	313.8	316	65	-	10Z	115	80	21.4	-	58.6	18	0.177	15.7
355-3V-5	353.8	356	65	-	10Z	115	80	21.4	-	58.6	18	0.281	18.8
400-3V-5	398.8	401	65	-	10Z	115	80	21.4	-	58.6	18	0.412	20.8
450-3V-5	448.8	451	65	-	10Z	115	80	21.4	-	58.6	18	0.638	24.6
500-3V-5	498.8	501	65	-	10Z	115	80	21.4	-	58.6	18	0.973	29.7
630-3V-5	628.8	631	80	32	10Y	140	100	41.4	-	58.6	18	1.43	31.8

追加加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加加工をいたします。実働1日目出荷。



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工

対応可・別料金

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

236-3V-5

