


5V-5 ウェッジプーリー - 5V・5VX適用

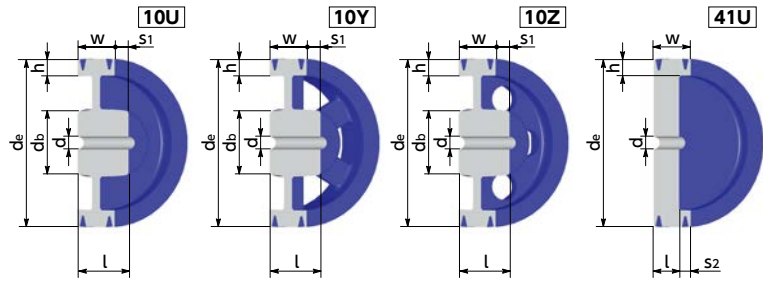

単位: mm

品番	ピッチ径 d _p	外径 d _e	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
						d _b	l	s ₁	s ₂	w	h ⁺³ ₀		
150-5V-5	147.4	151	65	-	41U	-	80	-	15.4	95.4	26	0.023	9.35
160-5V-5	157.4	161	70	-	41U	-	80	-	15.4	95.4	26	0.0303	10.7
170-5V-5	167.4	171	75	-	41U	-	80	-	15.4	95.4	26	0.0392	12.2
180-5V-5	177.4	181	85	-	41U	-	80	-	15.4	95.4	26	0.0499	13.8
190-5V-5	187.4	191	90	-	41U	-	80	-	15.4	95.4	26	0.0627	15.4
200-5V-5	197.4	201	95	-	41U	-	80	-	15.4	95.4	26	0.0778	17.2
210-5V-5	207.4	211	100	-	41U	-	80	-	15.4	95.4	25	0.0951	19
212-5V-5	209.4	213	100	-	41U	-	80	-	15.4	95.4	26	0.0994	19.4
220-5V-5	217.4	221	105	-	41U	-	80	-	15.4	95.4	24	0.115	20.9
224-5V-5	221.4	225	105	-	41U	-	80	-	15.4	95.4	26	0.125	21.8
230-5V-5	227.4	231	75	32	10U	130	100	4.6	-	95.4	23	0.114	19.7
236-5V-5	233.4	237	75	32	10U	130	100	4.6	-	95.4	26	0.131	21.2
240-5V-5	237.4	241	75	32	10U	130	100	4.6	-	95.4	23	0.132	20.9
250-5V-5	247.4	251	80	32	10U	140	100	4.6	-	95.4	26	0.149	21.8
260-5V-5	257.4	261	80	32	10U	140	100	4.6	-	95.4	23.5	0.16	21.8
265-5V-5	262.4	266	80	32	10U	140	100	4.6	-	95.4	26	0.181	23.2
280-5V-5	277.4	281	85	32	10U	150	100	4.6	-	95.4	26	0.224	25.9

単位: mm

品番	ピッチ径 d _p	外径 d _e	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
						d _b	l	s ₁	s ₂	w	h ⁺³ ₀		
300-5V-5	297.4	301	85	35	10U	150	100	4.6	-	95.4	26	0.279	27.6
315-5V-5	312.4	316	90	48	10U	160	100	4.6	-	95.4	26	0.336	29.9
335-5V-5	332.4	336	90	48	10Z	160	110	14.6	-	95.4	26	0.395	31.6
355-5V-5	352.4	356	90	48	10Z	160	110	14.6	-	95.4	26	0.472	33.1
375-5V-5	372.4	376	90	48	10Z	160	110	14.6	-	95.4	26	0.576	35.6
400-5V-5	397.4	401	90	48	10Z	160	110	14.6	-	95.4	26	0.715	38
425-5V-5	422.4	426	90	48	10Z	160	110	14.6	-	95.4	26	0.907	41.9
450-5V-5	447.4	451	90	48	10Z	160	110	14.6	-	95.4	26	1.1	44.3
475-5V-5	472.4	476	90	48	10Z	160	110	14.6	-	95.4	26	1.31	46.7
500-5V-5	497.4	501	95	48	10Z	170	110	14.6	-	95.4	26	1.61	52.6
530-5V-5	527.4	531	95	48	10Z	170	125	29.6	-	95.4	26	1.98	58.5
560-5V-5	557.4	561	95	48	10Y	170	125	29.6	-	95.4	26	2.07	56.5
600-5V-5	597.4	601	100	54	10Y	180	125	29.6	-	95.4	26	2.59	62.1
630-5V-5	627.4	631	100	54	10Y	180	125	29.6	-	95.4	26	3.01	64.7
710-5V-5	707.4	711	100	54	10Y	180	125	29.6	-	95.4	26	4.42	72.9
750-5V-5	747.4	751	100	54	10Y	180	125	29.6	-	95.4	26	5.23	76.5
800-5V-5	797.4	801	100	54	10Y	180	125	29.6	-	95.4	26	6.6	81
900-5V-5	897.4	901	100	54	10Y	180	125	29.6	-	95.4	26	9.43	93.3
1000-5V-5	997.4	1001	100	54	10Y	180	125	29.6	-	95.4	26	13.5	107
1250-5V-5	1247.4	1251	110	58	10Y	200	145	49.6	-	95.4	26	28.3	148

追加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加工をいたします。実働1日目出荷。



軸穴・キー溝・押しねじ追加工

対応可・別料金

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

630-5V-5



● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。

