


# 8V-10 ウェッジプーリー - 8V・8VX適用

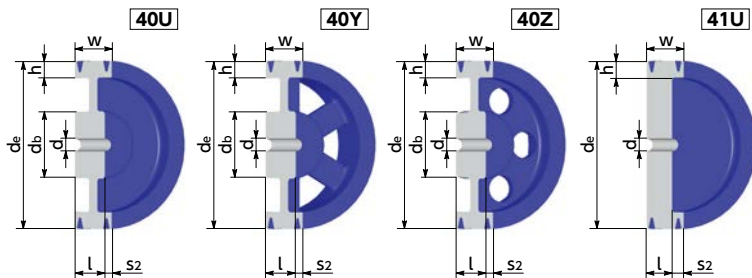

単位: mm

品番	ピッチ径 dp	外径 de	最大軸孔径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m <sup>2</sup> )	質量 (kg)
						db	l	s1	s2	w	h <sub>0</sub> <sup>+4</sup>		
315-8V-10	310	316	150	58	41U	-	165	-	130.4	295.4	42.5	1.24	99.4
335-8V-10	330	336	160	58	41U	-	165	-	130.4	295.4	42.5	1.59	113
355-8V-10	350	356	170	58	41U	-	165	-	130.4	295.4	42.5	2.01	127
375-8V-10	370	376	180	58	41U	-	180	-	115.4	295.4	42.5	2.59	149
400-8V-10	395	401	195	65	41U	-	180	-	115.4	295.4	44	3.4	170
425-8V-10	420	426	205	65	41U	-	180	-	115.4	295.4	44	4.38	193
450-8V-10	445	451	120	65	40U	220	180	-	115.4	295.4	44	4.04	151
475-8V-10	470	476	120	65	40Z	220	180	-	115.4	295.4	44	4.78	157
500-8V-10	495	501	130	65	40Z	235	180	-	115.4	295.4	44	5.75	172
530-8V-10	525	531	130	65	40Z	235	195	-	100.4	295.4	44	7.02	187
560-8V-10	555	561	140	75	40Z	255	200	-	95.4	295.4	44	8.65	210
600-8V-10	595	601	140	75	40Z	255	200	-	95.4	295.4	44	11	228
630-8V-10	625	631	140	75	40Z	255	200	-	95.4	295.4	44	12.9	238
710-8V-10	705	711	140	75	40Z	255	200	-	95.4	295.4	44	19.4	274
750-8V-10	745	751	140	75	40Y	255	200	-	95.4	295.4	44	20.8	260
800-8V-10	795	801	140	75	40Y	255	200	-	95.4	295.4	44	25.6	277
1000-8V-10	995	1001	160	85	40Y	280	210	-	85.4	295.4	44	53.1	367
1250-8V-10	1245	1251	160	85	40Y	280	220	-	75.4	295.4	44	110	475

## 追加サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加加工をいたします。実働1日目出荷。



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工

対応可・別料金

## ● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## 600-8V-10

