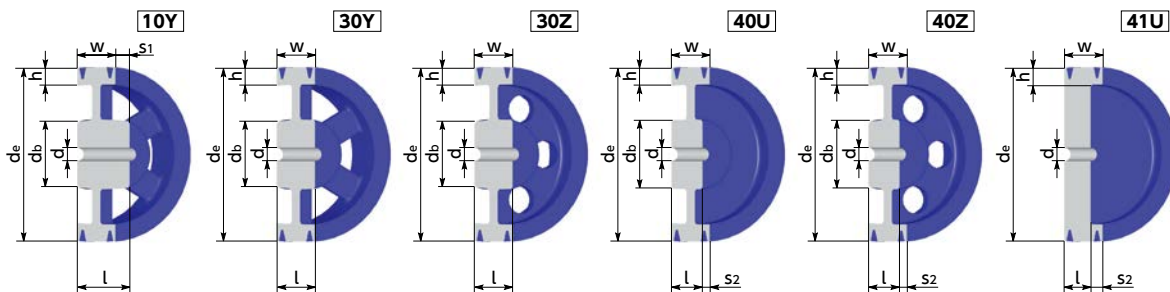


**8V-6** ウェッジプーリー - 8V・8VX適用

単位: mm

品番	ピッチ径 d <sub>p</sub>	外径 d <sub>e</sub>	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m <sup>2</sup> )	質量 (kg)
						d <sub>b</sub>	l	s <sub>1</sub>	s <sub>2</sub>	w	h <sup>+4</sup> <sub>0</sub>		
315-8V-6	310	316	150	54	41U	-	140	-	41	181	42.5	0.847	73.1
330-8V-6	325	331	155	54	41U	-	140	-	41	181	42.5	1.03	80.8
335-8V-6	330	336	160	54	41U	-	140	-	41	181	42.5	1.1	83.5
355-8V-6	350	356	105	54	40U	190	140	-	41	181	42.5	1.09	71.6
375-8V-6	370	376	110	54	40U	200	140	-	41	181	42.5	1.33	78.8
400-8V-6	395	401	110	58	40U	200	160	-	21	181	42.5	1.67	88.3
425-8V-6	420	426	110	58	40U	200	160	-	21	181	42.5	2.08	95.2
450-8V-6	445	451	110	58	40U	200	160	-	21	181	42.5	2.53	102
460-8V-6	455	461	110	58	40U	200	160	-	21	181	42.5	2.72	104
475-8V-6	470	476	110	58	40Z	200	160	-	21	181	42.5	3	106
500-8V-6	495	501	120	65	30Z	220	181	-	-	181	42.5	3.7	124
520-8V-6	515	521	120	65	30Z	220	181	-	-	181	42.5	4.06	124
530-8V-6	525	531	120	65	30Z	220	181	-	-	181	42.5	4.34	127
540-8V-6	535	541	120	65	30Z	220	181	-	-	181	42.5	4.65	130
560-8V-6	555	561	120	65	30Z	220	181	-	-	181	42.5	5.3	137
600-8V-6	595	601	120	65	30Z	220	181	-	-	181	42.5	6.88	151
630-8V-6	625	631	120	65	30Z	220	181	-	-	181	42.5	8.13	159
710-8V-6	705	711	120	65	30Z	220	181	-	-	181	42.5	12.3	182
750-8V-6	745	751	130	65	30Y	235	181	-	-	181	42.5	12.8	175
800-8V-6	795	801	130	65	30Y	235	181	-	-	181	42.5	15.7	186
1000-8V-6	995	1001	140	75	10Y	250	200	19	-	181	44	34	252
1250-8V-6	1245	1251	140	75	10Y	250	200	19	-	181	44	71.5	329

**追加工サービスをご利用ください。**

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の  
追加工をいたします。実働1日目出荷。



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加工

対応可・別料金

**● 関連商品**

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**600-8V-6**