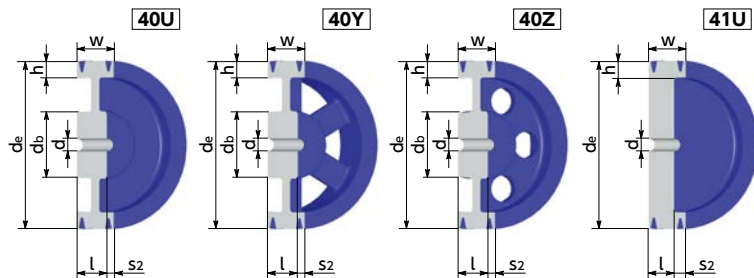


8V-8 ウェッジプーリー - 8V・8VX適用

単位: mm

品番	ピッチ径 d _p	外径 d _e	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
						d _b	l	s ₁	s ₂	w	h ₀ ⁺⁴		
315-8V-8	310	316	150	58	41U	-	165	-	73.2	238.2	42.5	1.07	89.8
330-8V-8	325	331	155	58	41U	-	165	-	73.2	238.2	42.5	1.3	99.1
335-8V-8	330	336	160	58	41U	-	165	-	73.2	238.2	42.5	1.38	102
355-8V-8	350	356	170	58	41U	-	165	-	73.2	238.2	42.5	1.76	116
375-8V-8	370	376	110	58	40U	200	165	-	73.2	238.2	42.5	1.68	96.2
400-8V-8	395	401	110	58	40U	200	165	-	73.2	238.2	42.5	2.09	104
425-8V-8	420	426	120	58	40U	220	180	-	58.2	238.2	42.5	2.7	122
450-8V-8	445	451	120	65	40U	220	180	-	58.2	238.2	42.5	3.27	130
475-8V-8	470	476	120	65	40Z	220	180	-	58.2	238.2	42.5	3.85	135
500-8V-8	495	501	120	65	40Z	220	180	-	58.2	238.2	42.5	4.58	142
530-8V-8	525	531	130	65	40Z	235	180	-	58.2	238.2	42.5	5.6	156
560-8V-8	555	561	130	65	40Z	235	180	-	58.2	238.2	42.5	6.78	167
600-8V-8	595	601	130	65	40Z	235	190	-	48.2	238.2	42.5	8.67	182
630-8V-8	625	631	140	75	40Z	250	190	-	48.2	238.2	44	10.5	201
710-8V-8	705	711	140	75	40Z	250	190	-	48.2	238.2	44	15.8	231
750-8V-8	745	751	140	75	40Y	250	195	-	43.2	238.2	44	16.9	220
800-8V-8	795	801	140	75	40Y	250	200	-	38.2	238.2	44	20.9	237
1000-8V-8	995	1001	140	75	40Y	250	200	-	38.2	238.2	44	43.7	306
1250-8V-8	1245	1251	160	85	40Y	280	210	-	28.2	238.2	44	89.6	403

追加サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加加工をいたします。実働1日目出荷。



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工

対応可・別料金

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

600-8V-8